




#### KLBR 4

Klinkeneinbaukupplung, neue Ausführung,  
3,5 mm Ø, 3polig (Stereo), mit Öffner,  
Winkelausführung, Printversion

Female chassis jack plug,  
3.5 mm Ø, 3 poles (stereo), with opening,  
angle type, for printed circuits

Embase châssis jack femelle,  
3,5 mm Ø, 3 pôles (stéréo), avec ouvreuse,  
coudée, pour cartes imprimées

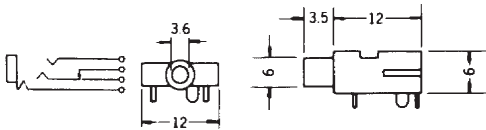

Bestellbezeichnung Part-No. / Désignation	VE
KLBR 4	500




in SMD

#### 1503 01

Klinkeneinbaukupplung in SMD,  
90°-Winkelversion, 3,5 mm Ø, 3polig (Stereo)

Female chassis jack plug in SMD,  
90°-version, 3.5 mm Ø, 3 poles (stereo)

Embase châssis jack femelle montage en surface,  
montage à 90°, 3,5 mm Ø, 3 pôles (stéréo)

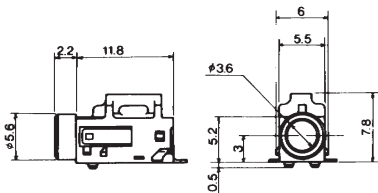

Bestellbezeichnung Part-No. / Désignation	VE
1503 01	500




in SMD

#### 1503 02

Klinkeneinbaukupplung in SMD,  
90°-Winkelversion, 3,5 mm Ø, 3polig (Stereo)

Female chassis jack plug in SMD,  
90°-version, 3.5 mm Ø, 3 poles (stereo)

Embase châssis jack femelle montage en surface,  
montage à 90°, 3,5 mm Ø, 3 pôles (stéréo)

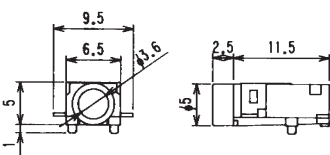

Bestellbezeichnung Part-No. / Désignation	VE
1503 02	500

Die angegebenen Verpackungseinheiten (VE) gelten als Mindestabnahmemenge bei Lieferung ab Werk.  
The package units (VE) being stated are automatically the lowest possible quantities being available ex works.  
Les livraisons d'usines ne peuvent être inférieures aux unités d'emballage indiquées (VE).