

Ergonic, the first handle that adapts to the users hand!

Ergonic, der erste Griff, der sich der Hand anpasst!



smooth, seamless handle for maximum comfort

nahtfrei glatte Kappe für minimale Reibung

hand and handle interlock, causing less strain

Hand und Griff verzahnen sich – der Kraftaufwand sinkt

stronger / stärker

adaptable / anpassungsfähig

truly ergonomic / wirklich ergonomisch

Fits all! Passt immer!

Serie 400 **ERGONIC**® (pat.)

hexagon bolsters available on series 410

Sechskant-Schlüsselhilfe bei Serie 410

blades manufactured from chrome-molybdenum-vanadium steel

Klingen aus spezieller Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung

GS tested for safety

GS – geprüfte Sicherheit



hanging hole for easy storage or inserting lever

Querloch: Zum Aufhängen der Werkzeuge oder zum Einstecken eines Hebels

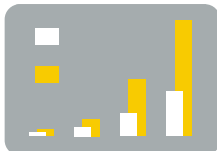
screw symbols on handle cap

Schraubensymbole auf Griffkappe



full length, impact proof handle core

durchgehender, schlagfester Hartkern



superior torque which exceeds DIN and ISO requirements by up to 100%

Beste Leistungsdaten, bis zu 100% über DIN-Werten

EAN code on every product

EAN-Code auf jedem Werkzeug



black tip for precision fit

Black-Tip zur Erhaltung der Präzision und Passgenauigkeit



There are numerous ergonomic handle designs: It is always the user's hand that has to adjust to the handle. ERGONIC is the only handle adjusting to the individual hand!

Es gibt viele ergonomische Griffe: Immer ist es die Hand, die sich an den Griff anpassen muss. ERGONIC ist der einzige Griff, der sich jeder Anwenderhand anpasst!

The new standard in ergonomics, torque transmission and responsiveness!

Der neue Maßstab für Ergonomie, Kraftübertragung und Feinfühligkeit!

ERGONIC®

The impact proof handle core is coated with elastic, scratch resistant elastomer containing cells of highly flexible plastics.

Der Griffkern aus schlagfestem Hartkunststoff ist mit einem widerstandsfähigen elastischen Griffkörper ummantelt, in den Polster aus hochflexiblem Kunststoff eingelassen sind.



 
The handle fits perfectly into the hand at all times. Hand and handle interlock, causing less strain and work fatigue, allowing higher maximum torque! Responsiveness of material results in enhanced sensitivity and perfect control of torque.

Der Griff füllt die Hand immer optimal aus: Hand und Griff verzahnen sich – der Kraftaufwand sinkt! Dadurch werden höhere Drehmomente und längeres ermüdungsfreies Arbeiten möglich. Die Flexibilität des Materials erhöht zusätzlich die Feinfühligkeit und ermöglicht den präzisen Krafteinsatz.




felo INNOVATIONEN

410




								Item No		EAN-Code
4,0 x 0,8	75	94	30	4,0	12			410 042 40	47	40 07157 53121 6
5,5 x 1,0	100	101	33	5,0	12			410 553 40	88	40 07157 52785 1
6,5 x 1,2	125	106	36	6,35	12			410 654 40	113	40 07157 52787 5
8,0 x 1,2	150	112	39	8,0	12			410 085 40	167	40 07157 52789 9
10,0 x 1,6	175	112	39	8,0	6			410 105 40	177	40 07157 53125 4
12,0 x 2,0	200	112	39	10,0	6			410 127 40	253	40 07157 53127 8

 411




PZ							Item No		EAN-Code
1	80	94	30	5,0	12		411 102 40	60	40 07157 52791 2
2	100	106	36	6,35	12		411 203 40	106	40 07157 52793 6
3	150	112	39	8,0	6		411 305 40	172	40 07157 53129 2

 412



PH							Item No		EAN-Code
1	80	94	30	5,0	12		412 102 40	60	40 07157 52795 0
2	100	106	36	6,35	12		412 203 40	105	40 07157 52797 4
3	150	112	39	8,0	6		412 305 40	169	40 07157 53131 5

 410




	Item No		EAN-Code
Set 6-pcs / Satz 6-tlg.	410 961 48	538	40 07157 53167 4
(4 x) 400 - 410: 3,0 x 80 / 4,0 x 75 / 5,5 x 100 / 6,5 x 125			
(2 x) 412: PH 1 x 80 / PH 2 x 100			

410



	Item No		EAN-Code
Set 6-pcs / Satz 6-tlg.	410 962 48	542	40 07157 53513 9
(1 x) 400:	3,0 x 80		
(3 x) 410:	4,0 x 75 / 5,5 x 100 / 6,5 x 125		
(2 x) 411:	PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100		

 410



	Item No		EAN-Code
Set 6-pcs / Satz 6-tlg.	410 963 48	630	40 07157 53673 0
(2 x) 410:	5,5x100 / 6,5x125		
(2 x) 411:	PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100		
(2 x) 412:	PH 1 x 80 / PH 2 x 100		

410



	Item No		EAN-Code
Set 3-pcs / Satz 3-tlg.	410 931 48	336	40 07157 53173 5
(2 x) 410:	5,5 x 100 / 6,5 x 125		
(1 x) 412:	PH 2 x 100		

400



									Item No		EAN-Code
2,5 x 0,4	75	86	25	2,5	12				400 022 10	27	40 07157 53679 2
3,0 x 0,5	80	86	25	3,0	12				400 032 10	30	40 07157 53117 9
3,5 x 0,6	100	86	25	3,5	12				400 353 10	33	40 07157 53119 3
4,0 x 0,8	100	94	30	4,0	12				400 043 10	49	40 07157 53611 2
5,0 x 0,8	150	101	33	5,0	12				400 055 10	75	40 07157 53619 8
5,5 x 1,0	125	101	33	5,0	12				400 554 10	72	40 07157 53621 1
5,5 x 1,0	150	101	33	5,0	12				400 555 10	82	40 07157 53623 5
6,5 x 1,2	150	106	36	6,0	12				400 655 10	102	40 07157 52799 8
8,0 x 1,2	175	112	39	7,0	12				400 086 10	135	40 07157 52801 8
10,0 x 1,6	200	112	39	8,0	6				400 107 10	162	40 07157 53681 5

401



PZ								Item No		EAN-Code
1	80	94	30	4,5	12			401 102 10	50	40 07157 53683 9
2	100	106	36	6,0	12			401 203 10	92	40 07157 53685 3
3	150	112 x	39	8,0	6			401 305 10	148	40 07157 53687 7

402



PH								Item No		EAN-Code
1	80	94	30	4,5	12			402 102 10	50	40 07157 52803 2
2	100	106	36	6,0	12			402 203 10	92	40 07157 52805 6
2	150	106	36	6,0	12			402 205 10	103	40 07157 53637 2
2	200	106	36	6,0	6			402 207 10	114	40 07157 53639 6
3	150	112	39	8,0	6			402 305 10	146	40 07157 53689 1

404




SQ								Item No		EAN-Code
0	100	94	30	3,0	12			404 000 40	44	40 07157 60309 8
1	120	94	30	4,5	12			404 100 40	56	40 07157 53507 8
2	160	106	36	5,0	12			404 200 40	91	40 07157 53509 2
3	160	106	36	6,0	12			404 300 40	105	40 07157 53511 5

408





Torx						Item No		EAN-Code
7	60	86	25	3,0	12	408 071 40	28	40 07157 52807 0
8	60	86	25	3,0	12	408 083 40	28	40 07157 52809 4
9	60	86	25	3,5	12	408 093 40	28	40 07157 52811 7
10	100	86	25	3,5	12	408 103 40	33	40 07157 52813 1
15	100	94	30	4,0	12	408 153 40	50	40 07157 52815 5
20	100	101	33	5,0	12	408 203 40	68	40 07157 52817 9
25	100	106	36	5,0	12	408 253 40	82	40 07157 52819 3
27	100	106	36	5,0	12	408 273 40	82	40 07157 52821 6
30	115	112	39	6,0	6	408 303 40	103	40 07157 52823 0
40	125	112	39	8,0	6	408 404 40	136	40 07157 52825 4

 428



mm						Item No		EAN-Code
5,5	110	94	30		12	428 055 30	96	40 07157 60285 5
6	110	94	30		12	428 060 30	97	40 07157 60349 4
7	110	94	30		12	428 070 30	106	40 07157 60287 9
8	110	101	33		12	428 080 30	123	40 07157 60289 3
10	125	101	33		12	428 100 30	130	40 07157 60291 6
13	125	106	36		12	428 130 30	220	40 07157 60293 0

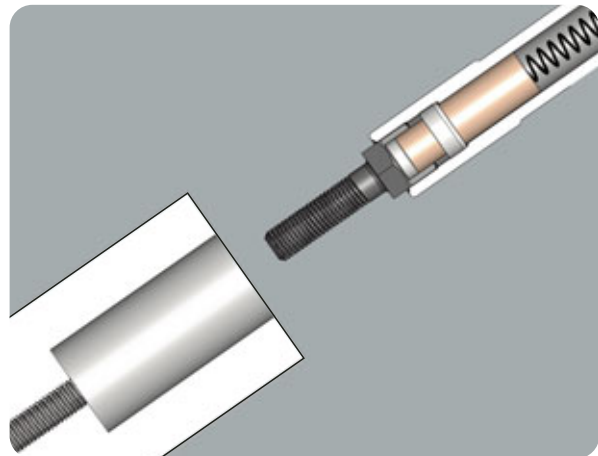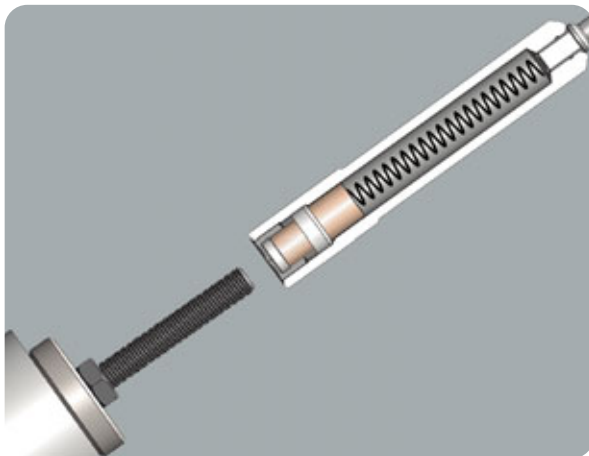

429



mm	Diagram			Ø	Box	Item No	Unit	EAN-Code
5	170	106	36	6	6	429 050 40	148	40 07157 60355 5
6	170	106	36	6	6	429 060 40	148	40 07157 60357 9
7	170	106	36	6	6	429 070 40	148	40 07157 60359 3
8	170	106	36	6	6	429 080 40	151	40 07157 60361 6
10	170	106	36	6	6	429 100 40	151	40 07157 60363 0
1/4"	170	106	36	6	6	429 635 40	146	40 07157 60365 4

438



1/4"	Diagram			Ø	Box	Item No	Unit	EAN-Code
100	101	33	6	6	438 125 40	102	40 07157 53711 9	




400



						Item No	Unit	EAN-Code
Ergonic XXL-Rack 17-pcs / Rack 17 tlg.						400 917 43	2332	40 07157 60391 3
(5 x) 400:	3,0 x 80 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 / 8,0 x 175							
(2 x) 401:	PZ 1x 80 / PZ 2 x 100							
(2 x) 402:	PH 1x 80 / PH 2 x 100							
(2 x) 413:	3,5 x 100 / 4,0 x 100							
(2 x) 414:	PH 1 x 80 / PH 2 x 100							
(4 x) 408:	Tx 10 x 100 / Tx 15 x 100 / Tx 20 x 100 / Tx 25 x 100							
(1 x)	Steel Rack / Werkzeuhalter (Stahl)							


400




	Item No		EAN-Code
Set 7-pcs / Satz 7-tlg.	400 971 18	602	40 07157 53695 2
(4 x) 400:	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150		
(1 x) 401:	PZ 2 x 100		
(2 x) 402:	PH 1 x 80 / PH 2 x 100		

400



	Item No		EAN-Code
Set 6-pcs / Satz 6-tlg.	400 961 18	548	40 07157 53691 4
(2 x) 400:	4,0 x 100 / 6,5 x 150		
(2 x) 401:	PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100		
(2 x) 402:	PH 1 x 80 / PH 2 x 100		

 
400



	Item No		EAN-Code
Set 5-pcs / Satz 5-tlg.	400 951 18	492	40 07157 53693 8
(3 x) 400:	4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150		
(2 x) 402:	PH 1 x 80 / PH 2 x 100		


400




	Item No		EAN-Code
Set 5-pcs / Satz 5-tlg.	400 953 18	492	40 07157 5739 5
[3 x] 400:	4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150		
[2 x] 401:	PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100		


400



	Item No		EAN-Code
Set 3-pcs / Satz 3-tlg.	400 931 18	312	40 07157 53701 0
[2 x] 400:	5,5 x 125 / 6,5 x 150		
[1 x] 402:	PH 2 x 100		

 
404




	Item No		EAN-Code
Set 3-pcs / Satz 3-tlg.	404 931 48	269	40 07157 53517 7
[3 x] 404:	SQ 1 / SQ 2 / SQ 3		


408





	Item No		EAN-Code
Set 6-pcs Torx / Satz 6-tlg.	408 961 48	400	40 07157 53165 0
[6 x] 408: Torx 8 / Torx 9 / Torx 10 / Torx 15 Torx 20 / Torx 25			

 
408

	Item No		EAN-Code
Set 3-pcs Torx / Satz 3-tlg.	408 931 48	186	40 07157 53171 1
[3 x] 408: Torx 10 / Torx 15 / Torx 20			

 M-Tec
428

	Item No		EAN-Code
Set 5-pcs / Satz 5-tlg.	428 951 38	868	40 07157 60295 4
[5 x] 428: 5,5 x 110 / 7,0 x 110 / 8,0 x 110 10,0 x 125 / 13,0 x 125			