


Guías telescópicas / Telescopic guides / Glissières télescopiques

- E** Fabricadas en acero perfilado. Anclaje a rack con tornillos M6. Soportes independientes que permiten su adaptación a los perfiles 19" del rack cuando se desplazan en profundidad. 100% de extensión (en 3 tramos) y opción estándar de desconectar el equipo de la guía con sistema "Lock Out". Carga máxima recomendada 45Kg por pareja.
Acabado: cincado.
Unidad de embalaje: 2 guías, 4 soportes, tornillería de montaje.

- EN** *Manufactured in steel sections. Attached to rack by M6 bolts. Independent brackets that allow them to be adapted to the 19" sections of the rack when depth is adjusted. 100% extension (in 3 sections) and standard option of disconnecting the equipment from the guide track with "Lock Out" system. Recommended maximum load capacity: 45 Kg per pair. Finish: zinc coating.*
Packaging unit: 1 pair of guides, 1 set of brackets and assembly hardware.

- F** Structure en acier profilé. Fixation au rack par vis M6. Supports indépendants permettant d'adapter les glissières aux profils de 19" du rack lors de leur déplacement en profondeur. Extension de 100% (en trois sections) et option standard de déconnexion du dispositif de la glissière au moyen d'un système "Lock Out". Capacité de charge maximum recommandée : 45 kg par paire.
Finition: zingué.
Unité d'emballage: 1 paire de glissières, 1 jeu de supports, visserie de montage.

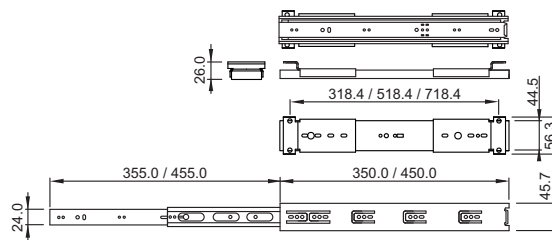

Code	Fondo/Depth/Profondeur
32215460	600
32315480	800-900-1000

Kit unión batería/ Baying kit / Kit d'union

- E** Eficaz y rápido sistema de ensamblaje lateral para 2 o más racks. La opción estándar permite unir los armarios con o sin laterales.
Embalaje estándar: 8 tornillos roscados y 4 casquillos intermedios.

- EN** *Fast, effective side-assembly system for attaching two or more racks. The standard option allows connecting cabinets with or without side panels.*
Standard packaging: 8 threaded screws and 4 intermediate sleeves.

- F** Système d'assemblage latéral efficace et rapide des baies
Emballage standard: 8 vis filetées et 4 bagues intermédiaires.

Code	LOGIC ²	EVO	OPENRACK
32315710	*		
32295710		*	
32220710			*



LOGIC² - EVO



OPENRACK

Indicadores de altura U / U's numbered strip / Indicateur des U's

- E** Tiras adhesivas numeradas (1-24 y 25-47U) en policarbonato semi-rígido. Permiten un montaje más rápido y eficaz de los equipos de 19".
Embalaje: 2 pares de tiras adhesivas (2x 1-24U y 2x 25-47U).

- EN** *Numbered strips (1-24 and 25-47U) in semi-rigid polycarbonate. Allows a faster and easier of the 19" equipments assembly.*
Packaging: 2 pairs of adhesive strips (2x 1-24U and 2x 25-47U).

- F** Ruban numeroté (1-24 et 25-47U) en polycarbonate semi-rigide. Permet un montage rapide et facile des équipements 19".
Emballage: 1 pair rubans adhésifs (2x 1-24U et 2x 25-47U).

Code	32155037

