

## Soporte multi-función / Multi-function members / Support multifonction

**E** Su montaje en la estructura lateral del rack, permite el guiado de los cables así como la posibilidad de puntos de anclaje extra de los perfiles de 19". Montaje rápido con tornillo de 1/4 vuelta en LOGIC<sup>2</sup>. Fabricados en acero 1 mm (LOGIC<sup>2</sup>/EVO) y 1.5 mm (WITRACK/EASYRACK).

**Acabado:** pintura epoxy gris grafito.

**Embalaje:** 1 par de soportes y elementos de fijación.

Montaje en EASYRACK y WITRACK: son necesarios 2 perfiles 19" posteriores.

**EN** Attached to the lateral structure of rack, they can be used as a cable guide and provide additional anchoring points to the 19" sections. Quick 1/4 turn bolt mounting in LOGIC<sup>2</sup>. Made of steel, 1 mm thick (LOGIC<sup>2</sup>/EVO) and 1.5 (WITRACK/EASYRACK).

**Finish:** epoxy paint, graphite grey.

**Packaging:** 1 pair and hardware mounting.


Assembly in EASYRACK and WITRACK: 2 rear 19" profiles required.

**F** Le montage du support sur la structure latérale du rack permet de guider les câbles et d'ajouter des points de fixation supplémentaires sur les profilés 19". Montage rapide en LOGIC<sup>2</sup> au moyen de 4 vis de 1/4 de tour en PA noir. Structure en acier d'une épaisseur de 1 mm (LOGIC<sup>2</sup>/EVO) et 1.5 mm (WITRACK/EASYRACK).

**Finition:** peinture epoxy gris graphite.

**Emballage:** 1 paire de supports, éléments de fixation.


Montage EASYRACK/WITRACK: 2 profils postérieurs sont nécessaires.

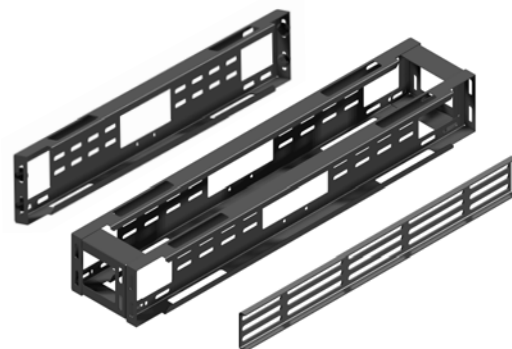

LOGIC<sup>2</sup>





EVO

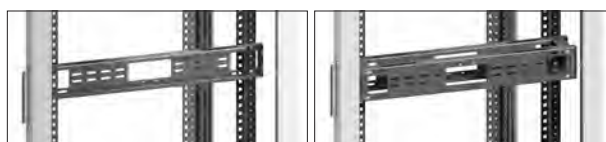


| Code     | Ancho/Width/<br>Largeur | Doble/<br>Double | Fondo/Depth/<br>Fondeur | LOGIC <sup>2</sup> /<br>EVO | EASYRACK/<br>WITRACK |
|----------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 32315600 | 600-800                 |                  | 600                     | *                           |                      |
| 32315800 | 600-800                 |                  | 800                     | *                           |                      |
| 32315999 | 600-800                 |                  | 1000                    | *                           |                      |
| 32316606 | 800                     | *                | 600                     | *                           |                      |
| 32316608 | 800                     | *                | 800                     | *                           |                      |
| 32315101 | 800                     | *                | 1000                    | *                           |                      |
| 32255240 | 600                     |                  | 400                     |                             | *                    |
| 32255250 | 600                     |                  | 500                     |                             | *                    |
| 32255260 | 600                     |                  | 600                     |                             | *                    |

LOGIC<sup>2</sup> / EVO

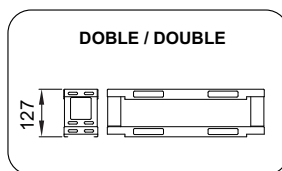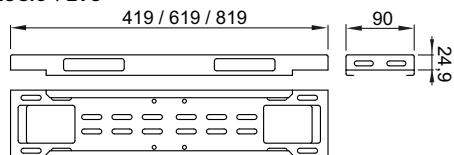

WITRACK / EASYRACK

 


A / W / L 800

WITRACK



EASYRACK

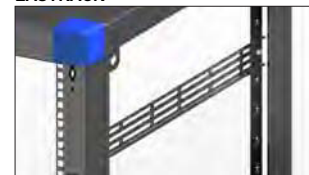

## Estribos guiacables / Cable-guide clamp / Etriers guide-câbles

**E** Fabricado en acero con aristas redondeadas. Incluyen tornillería de montaje.

**Acabado estándar:** pintura epoxy negro RAL 9004.

**Embalaje:** 12 estribos y tornillería de montaje

**EN** Manufactured in steel. Includes assembly hardware.

**Standard finish:** epoxy paint similar to RAL 9004.

**Packaging:** 12 clamps and assembly hardware.

**F** Fabriqué en acier, visserie incluse.

**Finitions:** peinture époxy noire similaire à RAL 9004.

**Emballage:** paquet de 12 étriers, visserie.

| Code     | U |
|----------|---|
| 32155821 | 1 |
| 32155822 | 1 |
| 32155823 | 2 |

