

Bandeja fija / Fix tray / Plateau fixe

E Fabricada en acero de espesor 1,5 mm. Fácil montaje con cuatro puntos de anclaje al rack mediante tornillos M6. Fijaciones adaptables a la variación de profundidad de los perfiles de 19". Carga máxima estática recomendada 60 Kg. Ranuras de ventilación estándar.

Acabado: pintura epoxy gris grafito.

Unidad de embalaje: 1 bandeja y sus elementos de fijación.

Opcional: bandeja reforzada para cargas de hasta 100 Kg.

EN *Manufactured in steel, 1.5 mm thick. Easy assembly, attached to the rack at four anchoring points with M6 bolts. Attachment points adaptable to variations in the depth of the 19" sections.*

Recommended maximum static load: 60 Kg.

Standard ventilation slots.

Finish: grey graphite colour epoxy paint.

Packaging unit: one tray with mounting hardware.

Option: tray reinforced for loads of up to 100 Kg (on request).

F Structure en acier d'une épaisseur de 1,5 mm. Montage facile au moyen de quatre points de fixation au rack par vis M6.

Fixations réglables en fonction de la profondeur des profilés de 19".


Charge statique maximum recommandée: 60 kg.

Rainures standard de ventilation.

Finition : peinture époxy coloris gris graphite.

Unité d'emballage : 1 plateau, éléments de fixation.

Option : plateau renforcé pouvant supporter des charges jusqu'à 100 kg (sur commande).

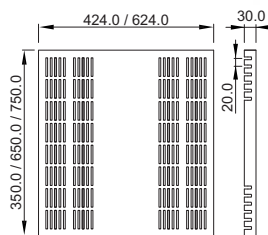

Code	Ancho/Width/ Largeur	Fondo/Depth/ Profondeur	Bajo pedido/To order/ Sur commande
32215900	19"	600	
32315901	19"	800	
32215889	19"	1000	
32215902	26"	600	*
32315903	26"	800	*

Bandeja universal / Universal tray / Plateau universel

E Adaptables a cualquier modelo de rack con profundidades de 500 a 800 mm. Fabricadas en acero de espesor 1,5 mm. Anclaje mediante 4 puntos de anclaje M6.

Carga máxima estática recomendada 40 Kg.

Acabado: gris grafito.

Embalaje: 1 bandeja y sus elementos de fijación.

Montaje en EASYRACK y WITRACK: son necesarios los perfiles 19" posteriores.

EN *Fitting any type of rack from 500 up to 800 mm deep. Made of steel 1.5 mm thick. 4xM6 anchoring points to the front and rear 19" profiles. Recommended max. static load: 40 Kg.*

Finish: graphite grey.

Packaging: 1 tray and hardware mounting.

Assembly in EASYRACK and WITRACK: rear 19" profiles needed.


F Adapté à tout type de rack de 500 à 800 mm de profondeur. Fabriqué en acier en acier d'une épaisseur de 1,5 mm.

Montaje con cuatro puntos (M6) de fijación sur les profilés avant et arrière. Charge statique max. recommandée: 40 kg.

Finition: gris graphite.

Emballage: 1 plateau et sa visserie.

EASYRACK et WITRACK: les profiles postérieurs sont nécessaires.

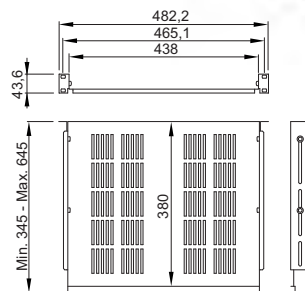

Code 32155047

Bandeja colgante / Cantilever tray / Plateau 19" 1U-2U

E Fabricada en acero de espesor 1,5 mm. Montaje 19" con cuatro puntos de anclaje sobre los perfiles frontales.

Carga estática máxima recomendada 10/20Kg.

Ranuras de ventilación estándar.

Altura frontal de fijación 1U/2U.

Profundidad estándar: 180/280/350/400 mm.

Acabado: pintura epoxy gris grafito.

Unidad de embalaje: 1 bandeja (no incluye tornillería).

EN *Manufactured in steel, 1.5 mm thick. 19" assembly with four anchoring points on the front sections. Recommended maximum static load: 10/20 Kg.*

Standard ventilation slots.

Front fastening height: 1U/2U.

Standard depths: 180, 280, 350, 400 mm.

Finish: grey graphite epoxy paint.

Packaging unit: 1 tray (screws not included).

F Structure en acier d'une épaisseur de 1,5 mm. Montaje 19" avec quatre points de fixation sur les profilés avant. Charge statique maximum recommandée : 10/20 kg.




Rainures standard de ventilation.

Hauteur frontale de fixation : 1U/2U.

Profondeurs standard : 180, 280, 350 et 400 mm.

Finition : peinture époxy coloris gris graphite.

Unité d'emballage : 1 plateau (visserie non compris).

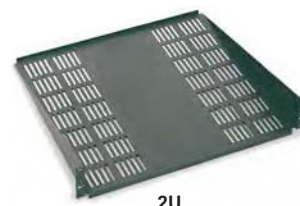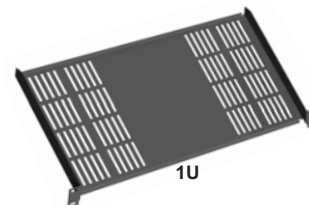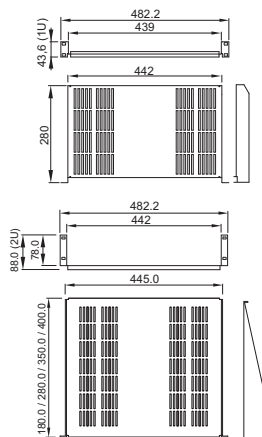

Code	U	Ancho/Width/ Largeur	Fondo/Depth/ Profondeur
32215897	1	19"	280
32215908	2	19"	180
32215906	2	19"	280
32215909	2	19"	350
32215904	2	19"	400