


## Bandeja telescópica / Telescopic tray / Plateau télescopique

**E** Fabricada en acero de espesor 1,5 mm. Fácil montaje con cuatro soportes de anclaje al rack mediante tornillos M6. Soportes adaptables a la variación en profundidad de los perfiles de 19". Carga máxima estática recomendada 45 Kg. Ranuras de ventilación estándar. **Acabado:** bandeja epoxy gris grafito, soportes y guías cincados. **Unidad de embalaje:** 1 bandeja, 2 guías telescópicas, 4 soportes, tornillería.

**EN** *Manufactured in steel, 1.5 mm thick. Easy assembly of tray and rails, attached to the rack by four supports and M6 bolts. Supports adaptable to variations in the depth of 19" rails. Recommended maximum static load: 45 Kg. Standard ventilation slots. Finish: tray in grey graphite colour; zinc plated rail and support. Packaging unit: 1 tray, 1 set of telescopic guide rails, 4 supports and assembly hardware.*

**F** Structure en acier d'une épaisseur de 1,5 mm. Montage facile du plateau et des glissières au moyen de quatre supports de fixation et de vis M6. Fixations réglables en fonction de la profondeur des profilés de 19". Charge statique maximum recommandée : 45 kg. Rainures standard de ventilation. **Finition:** plateau époxy gris graphite, glissière et support zingués. **Unité d'emballage:** 1 plateau, 1 paire de glissières télescopiques, 4 supports, et éléments de fixation.

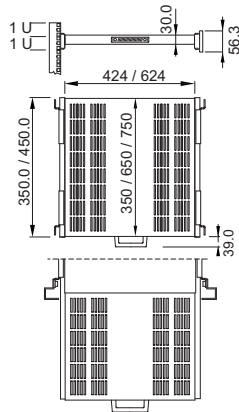


Code	Ancho/Width/ Largeur	Fondo/Depth/ Profondeur	Bajo pedido/To order/ Sur commande
32215660	19"	600	
32315680	19"	800	
32215690	19"	1000	
32215860	26"	600	*
32315880	26"	800	*

## Bandeja telescópica colgante / Cantilever telescopic tray / Plateau télescopique 2U

**E** Ideal para soporte de teclado. Fabricada en acero espesor 1,5 mm. Montaje 19" con cuatro puntos de anclaje sobre los perfiles frontales. Carga máxima recomendada 10 Kg. Ranuras de ventilación estándar. Asa de poliamida color RAL 9004. Altura frontal de fijación 2U. Ranuras de ventilación estándar. **Profundidad estándar:** 280 mm. **Acabado:** bandeja epoxy gris grafito, guías cincado. **Unidad de embalaje:** 1 bandeja, 2 guías telescópicas, 1 asa frontal.

**EN** *Ideal for holding keyboards. Manufactured in steel, 1.5 mm thick. 19" assembly with four anchoring points on the front sections. Recommended maximum static load: 10 Kg. Standard ventilation slots. RAL 9004 colour polyamide handle. Front fastening height: 2U. Standard depth: 280 mm. Finish: tray grey graphite epoxy, telescopic guide rails zinc plated. Packaging unit: 1 tray, 1 pair telescopic guides, 1 front handle.*

**F** Idéal pour les claviers. Structure en acier d'une épaisseur de 1,5 mm. Montage 19" avec quatre points de fixation sur les profilés avant. Charge maximum recommandée: 10 kg. Rainures standard de ventilation. Poignée en polyamide, coloris RAL 9004. Hauteur frontale de fixation: 2U. **Profondeur standard:** 280 mm **Finition:** plateau époxy coloris gris graphite. Glissières télescopiques zingués. **Unité d'emballage:** 1 plateau, 1 paire de glissières télescopiques, 1 poignée avant.

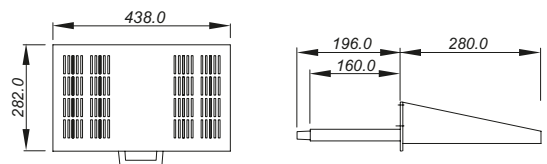


Code	Ancho/Width/Largeur	Fondo/Depth/Profondeur
32215907	19"	280

## Bandeja Host / HOST/CO-LOCATION tray / Plateau HOST/CO-LOCATION

**E** Separa el espacio y aísla el acceso de los distintos usuarios dentro de un mismo rack Host. Gestión del cableado de forma integral dentro del rack. Fabricada en acero, espesor 1,5 mm. Incluida en el LOGIC<sup>2</sup> Host (47U 600x1.000). Otras medidas bajo pedido. **Acabado:** epoxy gris grafito. **Embalaje:** 1 bandeja, 2 prolongadores y tornillería.

**EN** *To divide and aisle the access of different customers in a Host rack. Vertical cable management options. Made of steel, 1.5 mm thick. Included with the LOGIC<sup>2</sup> Host. (47U 600x1.000). Other dimensions under request. Finish: epoxy, graphite grey. Packaging: 1 tray, 2 extensions, assembly hardware.*

**F** Pour soutenir les appareils et différencier l'accès des différents utilisateurs. Option de gestion verticale de câblage. Structure en acier d'une épaisseur de 1,5 mm. Livré standard avec le LOGIC<sup>2</sup> Host (47U 600x1.000). Autres dimensions sur commande. **Finition:** époxy, gris graphite. **Emballage:** 1 plateau, 2 étendues, visserie de montage.

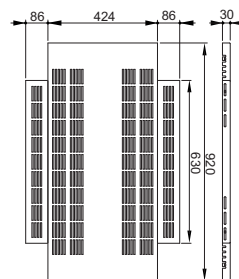

Code	Ancho/Width/Largeur	Fondo/Depth/Profondeur
32315905	600	1000