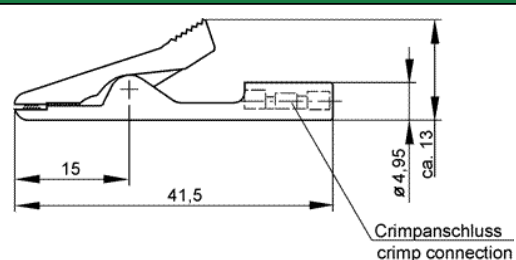


Datenblatt für MA 1 Crimp
Artikelnummer: 930318100


Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 930 318-100
Beschreibung:	<p>Miniatur-Abgreifklemme mit hochfester Isolierung und Klemmbacken aus Messing / Bronze vernickelt. Der flache Teil der Klemmbacken (Feindrahtfläche) ermöglicht ein kontaktsicheres Anklemmen von dünnen Drähten. Klemmen von Flachteilen (Lötösen) und Drähten bis max. 4mm Ø möglich. Crimpanschluß für Leitungen 0,25mm² bis 0,5mm², mit nachfolgender Montage des Isolierunterteiles (Beilage). Mit geeignetem Werkzeug crimpen (z. Beispiel mit dem Tyco-Einsatz 539680 - 2).</p>
Typ:	MA 1 Crimp schwarz/black
Bestellnummer:	930 318-100
Klemmbereich:	Drähte mit max. Ø 4 mm
Farbe:	●
weitere Farbvarianten:	●●●●● ●●
Technische Daten	
Kontaktart:	klemmen
Anschlussart:	Crimp 0,25 mm ² bis 0,5 mm ²
Bemessungsspannung:	DC 60 V
Durchgangswiderstand:	5 mOhm
Werkstoff	
Kontaktmaterial:	Messing / Bronze
Kontaktflächenmaterial:	Nickel
Gehäusematerial:	PA
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich:	-25°C bis +100°C
Brennbarkeitsklasse	
Gehäuse:	94 HB
Zeichnung	
	 <p> $\varnothing 4,95$ ca. 13 Crimpanschluss crimp connection </p>