


## Montageanleitung

- Kabel abmanteln.
- Abschirmung zuschneiden.
- Litzen abisolieren.
- Kontakte nach Vorschrift crümpfen
- Zugentlastungsmutter, Zugentlastungskrone, Kabeldichtung, Gehäuse und erste Massescheibe auf Kabel aufstecken.
- Abschirmung aufstellen. Zweite Massescheibe aufstecken.
- Kontakte mit Nut in Kontakthalter einclippen.
- Kontakthalter in Kontaktträger einschieben. Auf Codierung achten.
- Isolierhülse um Kontakthalter und Kontaktträger klappen.
- Massescheiben auf Isolierhülse schieben.
- Überstehende Abschirmung zwischen den Massescheiben abschneiden.
- Vorgefertigte Einheit in Hölse stecken.
- Gehäuse und Hölse miteinander verschrauben. (Montageschlüssel).
- Kabeldichtung und Zugentlastungskrone einschieben und Zugentlastungsmutter einschrauben.
- Dichtungsscheibe auf Kontaktträger stecken (nur bei Ausführung Buchse).

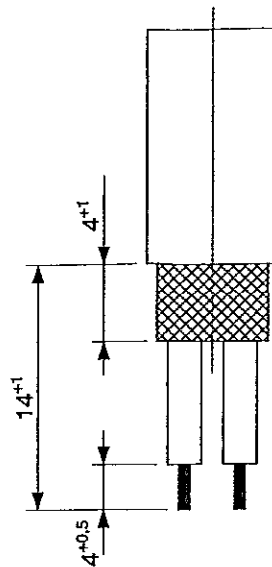

## Instruction sheet

- Remove cable jacket.
- Cut shielding mesh.
- Cut wire insulations.
- Crimp contacts according to the crimping instructions
- Put strain relief nut, strain relief, cable sealing, housing and one grounding plate over cable.
- Fold back shielding and put second grounding plate over cable.
- Clip contacts in contact holder.
- Put contact holder into the contact carrier according to the code.
- Place insulation tube in the groove of the contact carrier and fold it up.
- Locate grounding plates over insulation tube.
- Excess shielding outside of the grounding plates should be cut of.
- Locate screwing tube and housing and screw it together (using tool).
- Bring cable sealing together with strain relief and locate together with nut.
- Put sealing ring into inside screwing tube (only socket version).

