


Multiadaptateurs

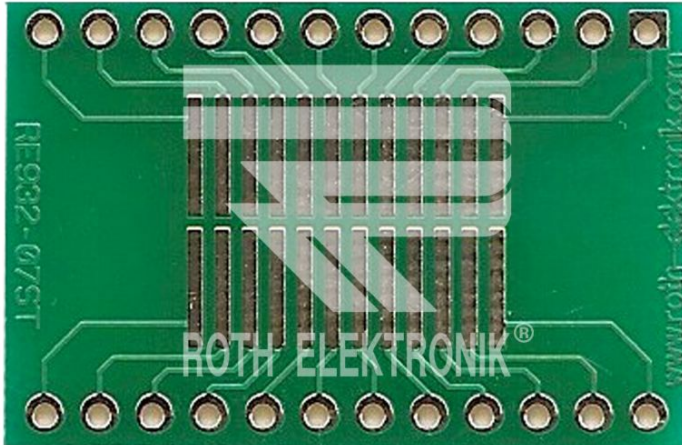

RE932-07ST

- Fibre de verre époxyde FR4 1,50 mm
- Double face 35 µm Cu
- Métallisation des trous (PTH)
- Surface avec Ni/Au chimique et un laque d arrêt de soudure

- Platine d adaptation pour SO 24-w conçue sur une rangée
- Pitch: 1,27 mm (295 mil)
- Perforation 1,00 mm Ø

- Dimensions 21,00 x 32,00 mm