




 
 



Produktname | *Product name*: USB Charger 8.0A

Artikelnummer | *Part Number*: 1001-0054-UK

Ersteller / Datum | *Creator / Date*: DE / 06.04.2018

Version	Change	Date	Name

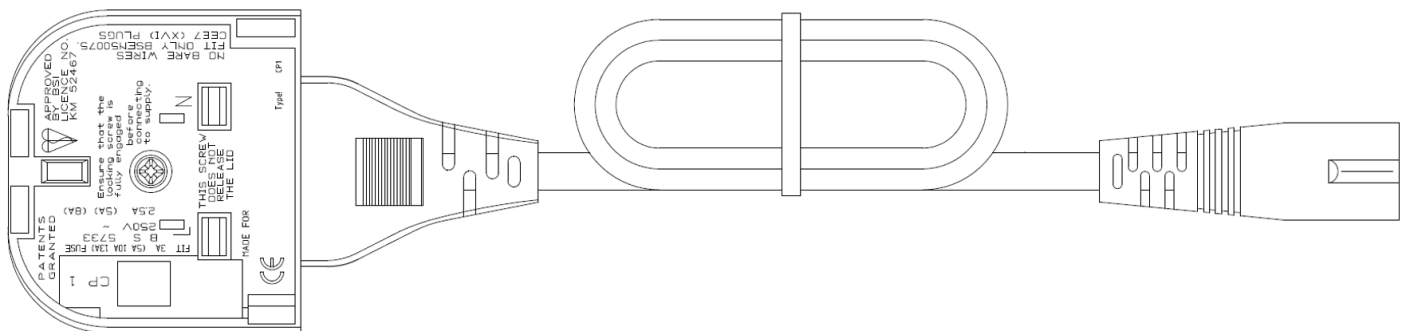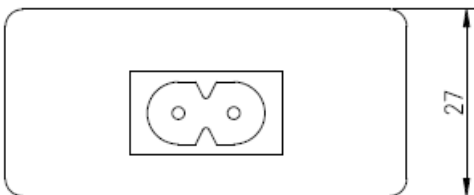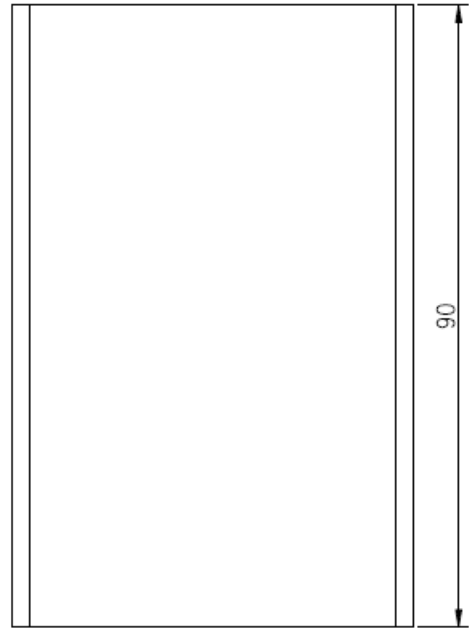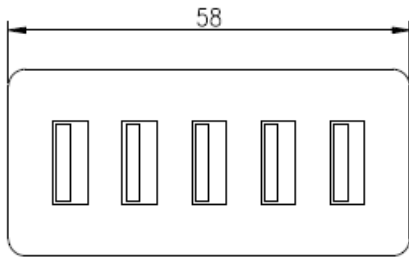

Allowable deviation / general tolerances DIN ISO 2768-c

Technische Daten / technical data:


Eingangsspannung:	100 - 240V ($\pm 10\%$) 50Hz / 60Hz	<i>Input voltage:</i>	100 - 240V ($\pm 10\%$) 50Hz / 60Hz
Eingangsstrom:	max. 1000mA	<i>Input current:</i>	max. 1000mA
Leistungsaufnahme im Leerlauf:	max. 0.3W	<i>Stand-by Power</i>	max. 0.3W
Ausgangsspannung:	5V DC $\pm 5\%$	<i>Output voltage:</i>	5V DC $\pm 5\%$
Ladestrom:	max. 8000 mA	<i>Charge current(in mA):</i>	max. 8000 mA
Ladestrom / Port:	max. 2400 mA	<i>Charge current / Port:</i>	max. 2400 mA
Leistung:	max. 40W	<i>Power:</i>	max. 40W
Anschluss:	5x USB Port	<i>Connector:</i>	5x USB Port
Überstromschutz:	Ja / 2500-3800mA	<i>Over-current protection:</i>	Ja / 2500-3800mA
Kurzschlusserkennung:	Ja	<i>Short circuit detection:</i>	Ja
Lagertemperatur:	-20°C bis 70°C	<i>Storge Temp:</i>	-20°C bis 70°C
Betriebstemperatur:	0°C bis 25°C	<i>Operating Temp:</i>	0°C bis 25°C
Zulassungen:	CE	<i>Approvals:</i>	CE
Schutzart:	IP20	<i>Protection:</i>	IP20
Gewicht:	143g	<i>Weight:</i>	143g
Gehäuse:	Tischgehäuse	<i>Case:</i>	Desktop Housing
Farbe: - Gehäuse - Kabel	Weiß Weiß	<i>Color:</i> - Case - Cable	White White
Verpackung:	Weißer Faltschachtel	<i>Packaging:</i>	White box
Zubehör:	- Flachleitung EU-Stecker 100cm ± 5 cm - Euro – UK Adapter - SAFETY INSTRUCTIONS Blatt	<i>Equipment:</i>	- Flat-Cable EU-Plug 100cm ± 5 cm - Euro – UK Adapter - SAFETY INSTRUCTIONS Sheet
USB Beschaltung:	Smart IC	<i>USB Resistor network:</i>	Smart IC