

16

1610 01

## Netzgeräte-Steckverbinder



Netzgeräte-Einbaukupplung, gerade Ausführung, mit  
Lötaugen, für Snap-in-Frontmontage


 



---

Status: Aktiv

---

16

1610 01

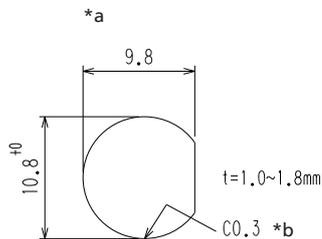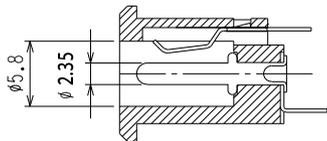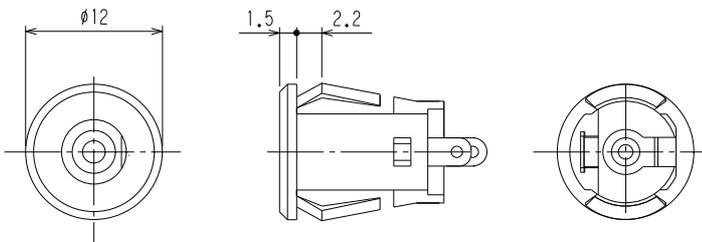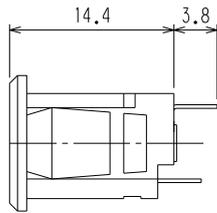

\*a Einbauöffnung  
\*b bei Metallplatte

### Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -20 °C/+70 °C

### Werkstoffe

Kontaktträger PA GF, HB nach UL94  
Kontaktfeder CuZn/CuSn, vernickelt

### Mechanische Daten

Durchmesser Öffnung 5,8 mm  
Durchmesser Mittelstift 2,35 mm  
Steckzyklen  $\geq 3000$   
Steckkraft 4–30 N<sup>1</sup>  
Ziehkraft 4–30 N<sup>1</sup>

<sup>1</sup> gemessen mit einem Lehrenstecker

### Elektrische Daten (bei T<sub>v</sub> 20 °C)

Durchgangswiderstand  $\leq 30 \text{ m}\Omega$   
Bemessungsstrom 1 A  
Bemessungsspannung 12 V DC  
Bemessungsstoßspannung 500 V/60 s  
Isolationswiderstand  $\geq 100 \text{ M}\Omega$

### Zugehörige Produkte

Gegenstücke  
 NES/J 25     
  NES/J 250     
  XNES/J 250

16

1610 01

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
1610 01	2	250	500

**Verpackung:**

lose im Karton oder Kunststoffbeutel