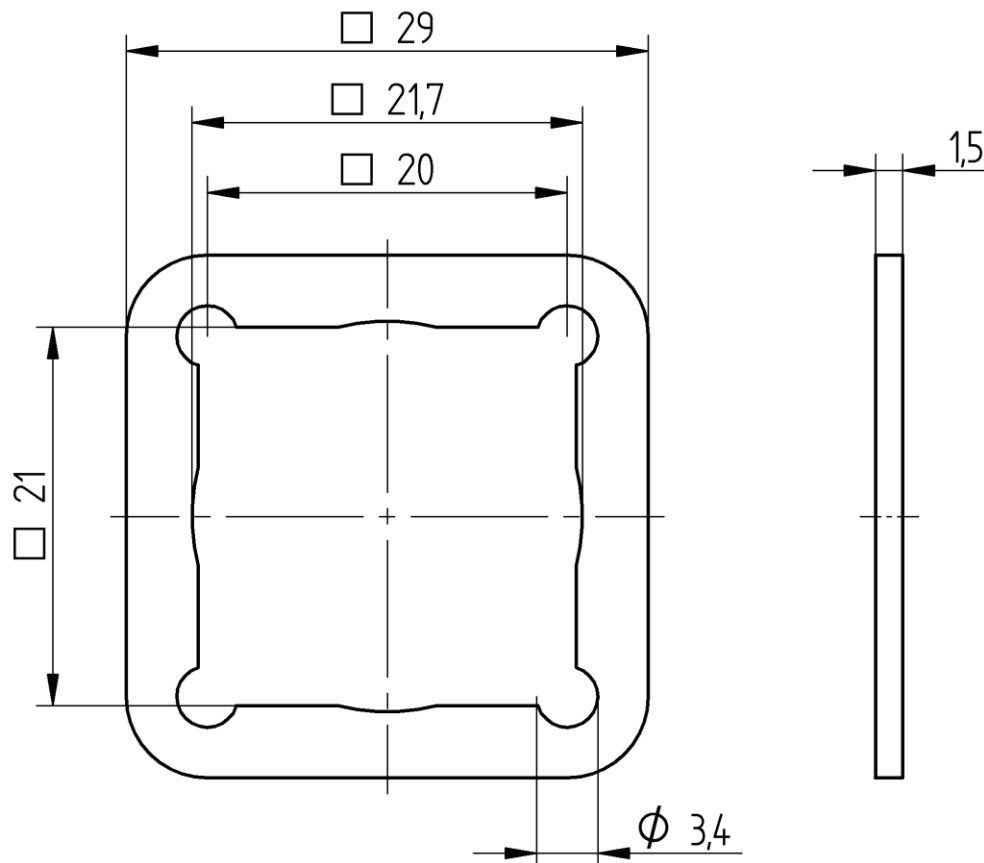
 


RoHS ✓

Die Information in diesem Datenblatt enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen oder welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart werden.

**Datenblatt-Nr. 733-973-002 Typenbez.: GSE 2000-2**DE Version: 00 Erstellt: 2011-02-21 pkun **Dichtung**

Seite: 1 von 3

Produktbeschreibung

Beschreibung	Flachdichtung
Typenbezeichnung	GSE 2000-2
Artikel-Nr.	733-973-002

Werkstoffe

Dichtung(en)	NBR, (blassbraun) Härte: 65±5 IRHD
--------------	---------------------------------------

Beständigkeiten

Dichtungen	Hydrauliköl HM22 nach EN ISO 6743-4 Nicht Ozonbeständig
------------	--

Umgebungsbedingungen

Schutzgrad (IEC 60529) *	IP65
Temperaturbereich (Dichtung)	-30°C bis +90°C

* nur in ordnungsgemäß montiertem Zustand in Verbindung mit Hirschmann / Lumberg Gegenstück.

Die Flachdichtung dient zum Erreichen der Schutzart IP65 nach EN 60529 zwischen den Gerätesteckern der Baureihe GSE... und der Montagefläche

Produktübersicht

Artikel-Nr.	Typenbezeichnung
733-973-002	GSE 2000-2 NBR blassbraun