

 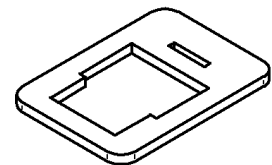


RoHS ✓

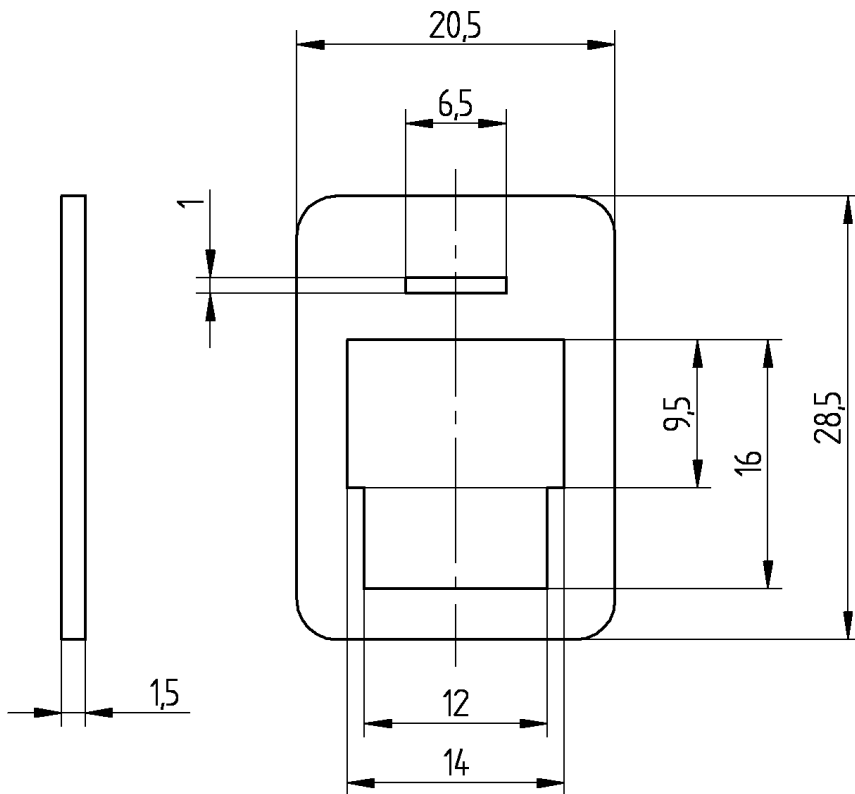

Die Information in diesem Datenblatt enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen oder welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart werden.



Datenblatt-Nr. 731-755-004 Typenbez.: GM 207-7 EPDM

DE Version: 00 Erstellt: 2013-04-17 pkuhn **Flachdichtung**

Seite: 1 von 3

Produktbeschreibung

Beschreibung	Flachdichtung
Typenbezeichnung	GM 207-7 EPDM
Artikel-Nr.	731-755-004

Werkstoffe

Dichtung(en)	EPDM, (blassbraun) Härte: 65±5 IRHD
--------------	--

Beständigkeiten

Dichtungen	Hydrauliköl HM22 nach EN ISO 6743-4
------------	-------------------------------------

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich	-40°C bis +125°C Temperaturbereich der Leitungsdose ist gesondert zu beachten.
-------------------	---

Die Flachdichtung dient zum Erreichen der Schutzart IP65 nach EN 60529 zwischen den Leitungsdosen der Baureihe GM ... und dem Gerätestecker GSA 20

Das Erreichen der Schutzart IP65 kann nur für die Kombination zwischen Hirschmann Leitungsdosen und Hirschmann Gerätesteckern gewährleistet werden.

Produktübersicht

Artikel-Nr.	Typenbezeichnung
731-755-004	GM 207-7 EPDM