

WP 120

Artikel Nr.: T0052919399N



Benefits

- › LötKolben 120 W, 24 V
- › Für kleine und große Bauteile (High Mass) mit hohem Energiebedarf
- › Der Alleskönner für WT Lötstationen und WR Reworkstationen
- › Wechselbare XT Lötspitzen zu kostengünstigen Preisen
- › Power Response Heizkörper Technologie mit optimierter Sensorposition
- › Schnelle Reaktionszeit


Dazu empfehlen wir:



Löt Rauchabsaugungen



Vorheizplatten

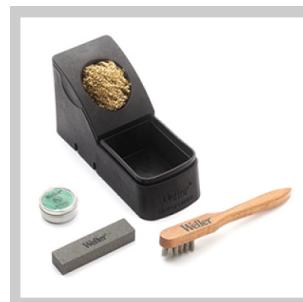

Reinigung




Lötspitzen



Technical Data

Active Tip Heizkörper-Technologie	---
Power Response Heizkörper-Technologie	on
Silver Line Heizkörper-Technologie	---
Spannung	24 V
Leistung	120 W
Spitzenfamilie	XT, XT Lötstempel
Versorgungseinheit	PUD 121, PU WAD 101IG, WD 1M, WR 2, WR 3M, WR 3ME
WX kompatibel	---
Temperaturbereich °C	50 - 450
Temperaturbereich °F	150 - 850
Aufheizzeit	14
Sicherheitsablage	---
Sicherheitsablage (optional)	WDH 10 (T0051512199), WDH 10T (T0051516199)
Spitzenhülse	T0058763709, T0058765802
Integrierte Direktabsaugung	---

Owning the bench

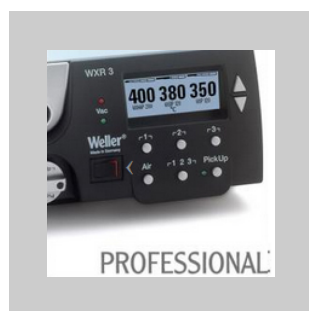

PROFESSIONAL



FILTRATION



EREM



XCELITE