




Produktname | *Product name*: APS2250L  
 Artikelnummer | *Part Number*: 1201-0025 / 5311133-UK  
 Anfragenummer | *Inquiry Number*: AN-LN-2016-34  
 Ersteller / Datum | *Creator / Date*: DC / 09.10.2019


Version	Änderung / Change	Datum / Date	Name
VA	Part Number Reference Added	2021-01-13	JF
V1	ferrite position changed	2020-08-12	KA
V0	-	2019-10-10	DC

Template name: ANSMANN xxxx-xxxx\_0DA, Template version: V30

**Zeichnung des AC Netzteils / Drawing of the AC power supply**

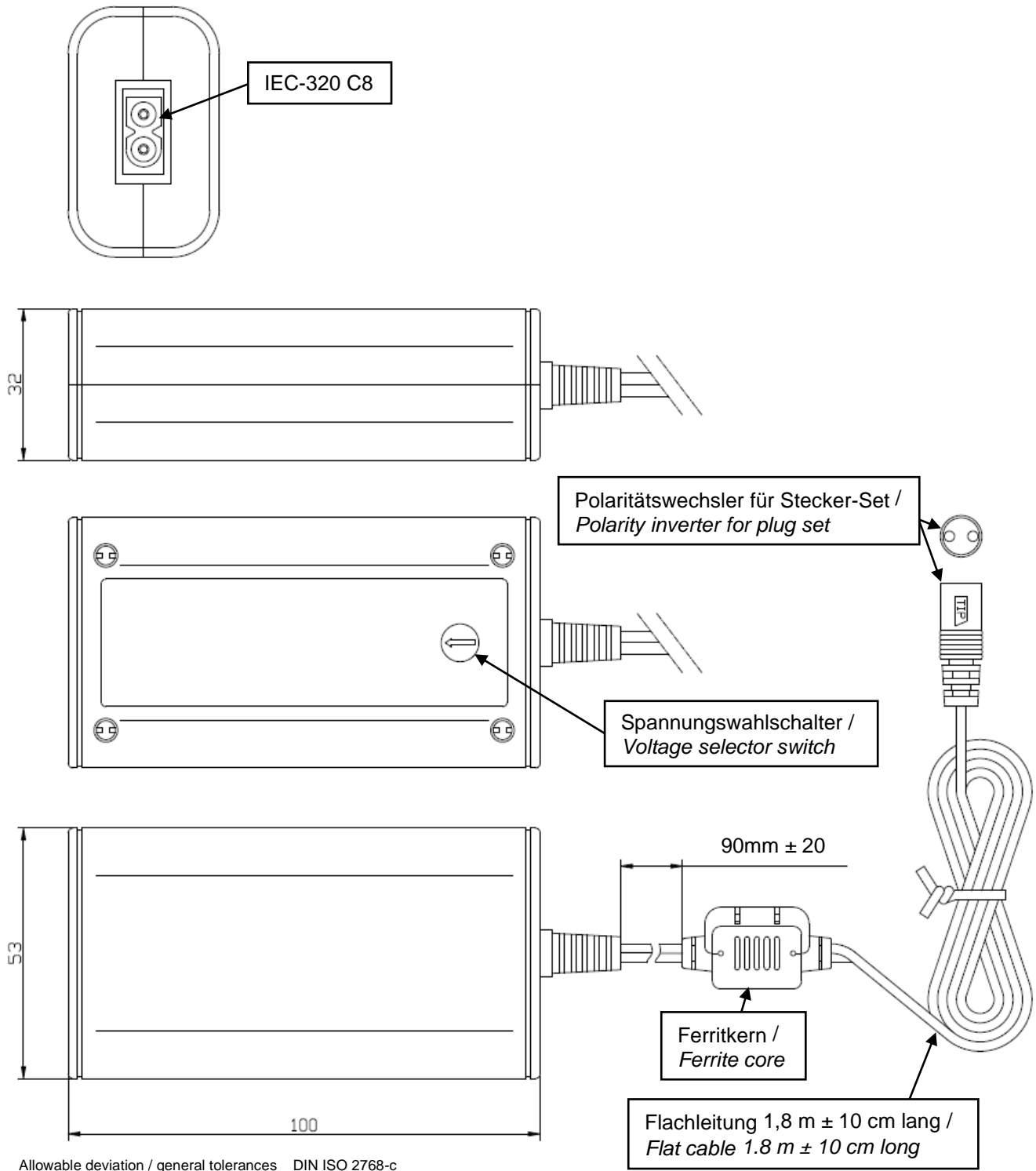

**Zeichnungen des Zubehörs / Drawings of the accessories**

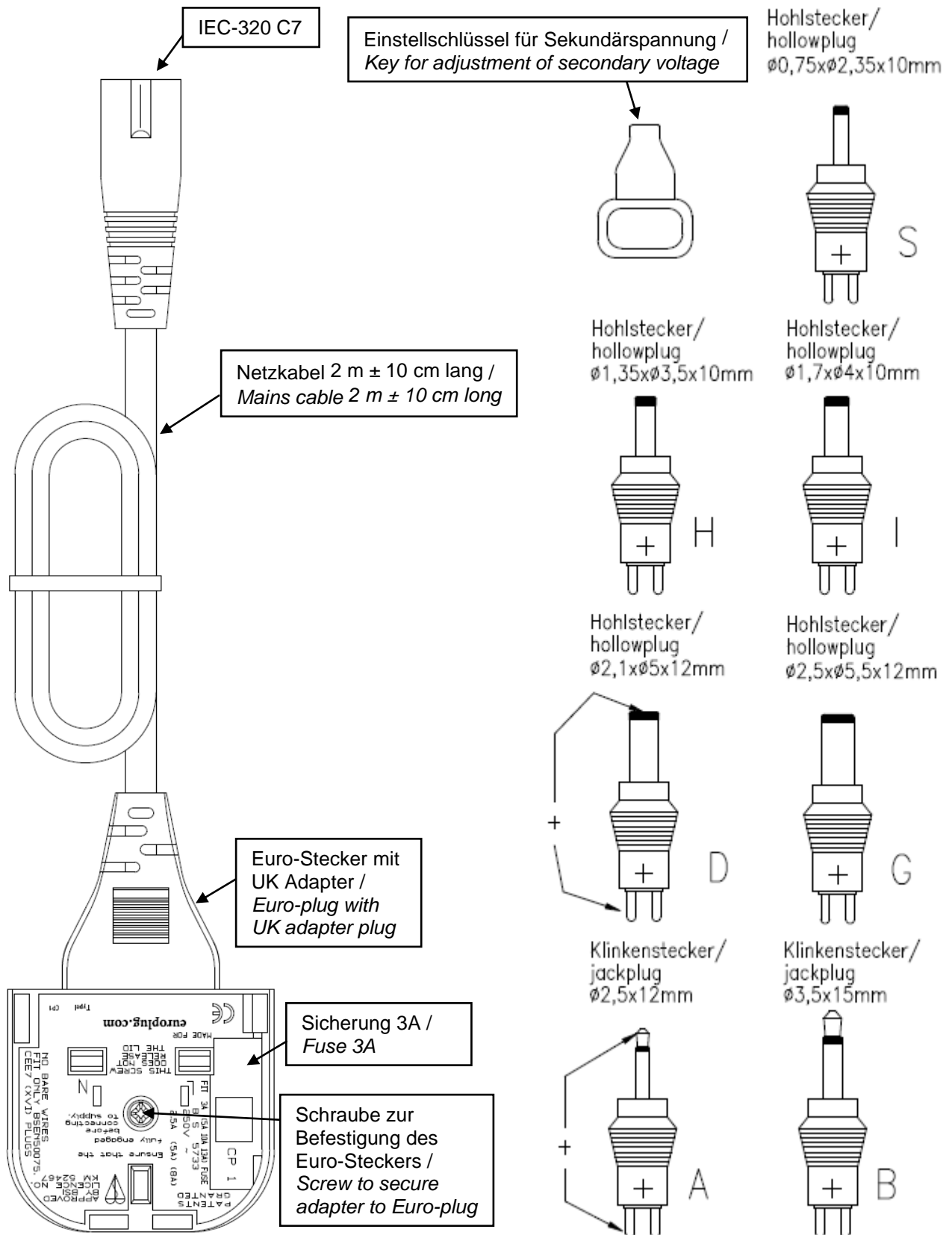

Allowable deviation / general tolerances DIN ISO 2768-c

**Technische Daten des AC Netzteils / Technical data of the AC power supply:**


AC Eingangsspannung:	100 V - 240 V $\pm$ 10 %	AC input voltage:	100 V - 240 V $\pm$ 10 %
AC Eingangsstrom:	Max. 650 mA	AC input current:	Max. 650 mA
AC Eingangsfrequenz:	60 Hz / 50 Hz	AC input frequency:	60 Hz / 50 Hz
AC Leistungsaufnahme im Leerlauf:	< 0,1 W	AC power consumption at stand-by:	< 0.1 W
DC Ausgangsspannungsauswahlmöglichkeiten: ( $\pm$ 10 %, stabilisiert)	5 V 6 V 7,5 V 9 V 12 V 13,5 V 15 V	DC output voltage selection options: ( $\pm$ 10 %, regulated)	5 V 6 V 7.5 V 9 V 12 V 13.5 V 15 V
DC Ausgangsstrom:	5 V bis 12 V: 2250 mA 13.5 V bis 15 V: 1800 mA	DC output current:	5 V to 12 V: 2250 mA 13.5 V to 15 V: 1800 mA
Ausgangsschutz:	Kurzschluss	Output protection:	Short circuit
Isolation:	4 kV Eingang/Ausgang	Insulation:	4 kV primary/secondary
Betriebstemperatur:	0 °C...25 °C	Operating temperature:	0 °C...25 °C
Lagertemperatur:	-25 °C...70 °C	Storage temperature:	-25 °C...70 °C
Gewicht:	350 g inkl. Zubehör, ohne Verpackung	Weight:	350 g incl. accessories, without package
Gehäusetypp:	Tischgehäuse	Housing type:	Desktop case
Gehäusematerial:	ABS Kunststoff	Housing material:	ABS plastic
Schutzklasse:	II	Protection class:	II
Approbationen:	CE	Approvals:	CE
Lieferumfang:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AC Netzteil</li> <li>- Euro-Netzkabel mit UK Adapter</li> <li>- Einstellschlüssel für Sekundärspannung</li> <li>- Sekundärstecker-Set</li> <li>- Mehrsprachige Bedienungsanleitung</li> </ul>	Shipment:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AC power supply</li> <li>- Euro mains cable with UK adapter plug</li> <li>- Key for adjustment of secondary voltage</li> <li>- Secondary plug set</li> <li>- Multilingual operating instruction</li> </ul>
Verpackung:	Farbige Faltschachtel	Package:	Coloured folding box