




Produktname | *Product name*: APS2250H
 Artikelnummer | *Part Number*: 1201-0026 / 5311143-UK
 Anfragenummer | *Inquiry Number*: AN-LN-2016-35
 Ersteller / Datum | *Creator / Date*: DC / 09.10.2019


Version	Änderung / Change	Datum / Date	Name
VA	Part Number Reference Added	2021-01-13	JF
V1	ferrite position changed	2020-08-12	KA
V0	-	2019-10-10	DC

Template name: ANSMANN xxxx-xxxx_0DA, Template version: V30

Zeichnung des AC Netzteils / Drawing of the AC power supply

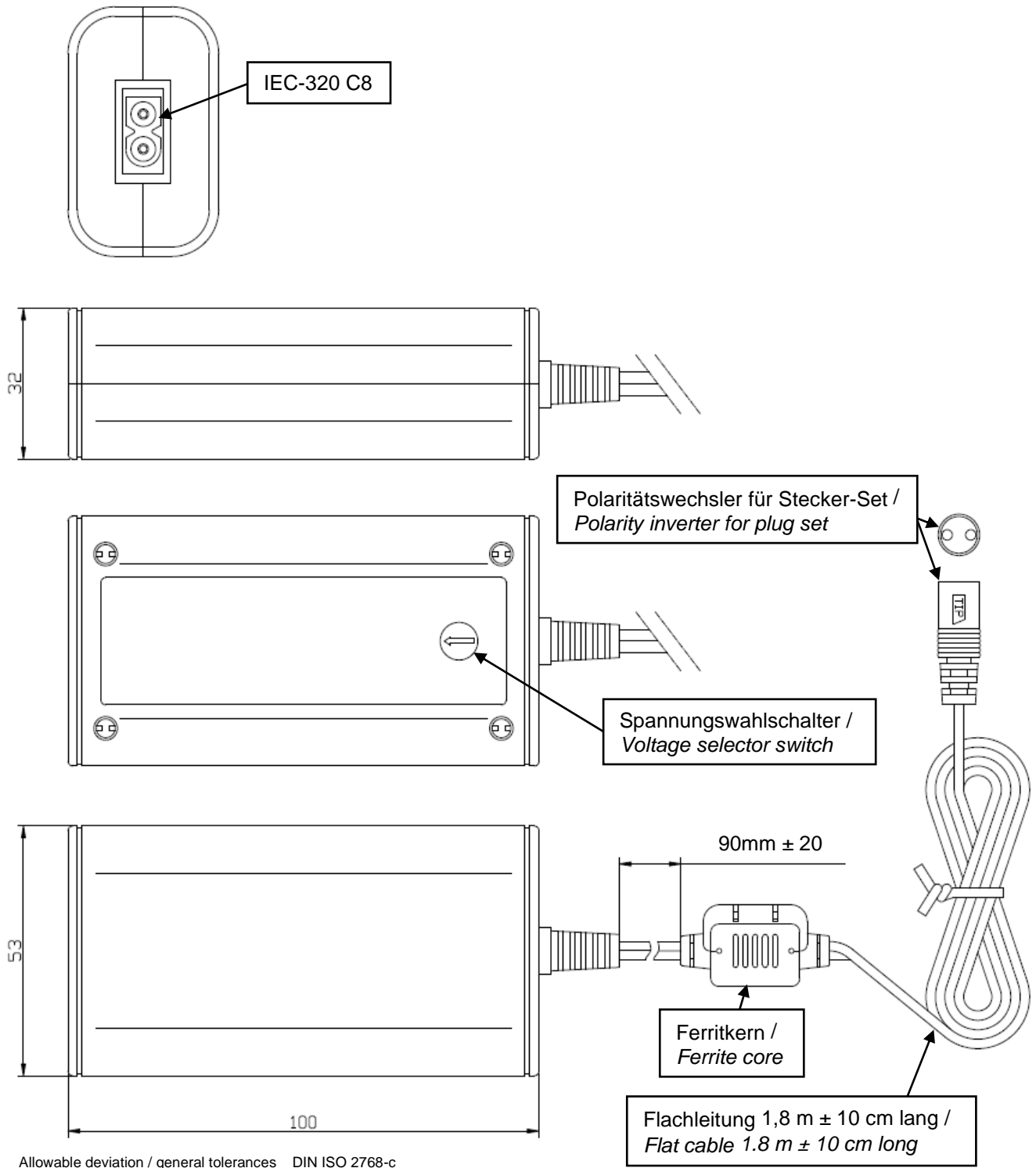

Zeichnungen des Zubehörs / Drawings of the accessories

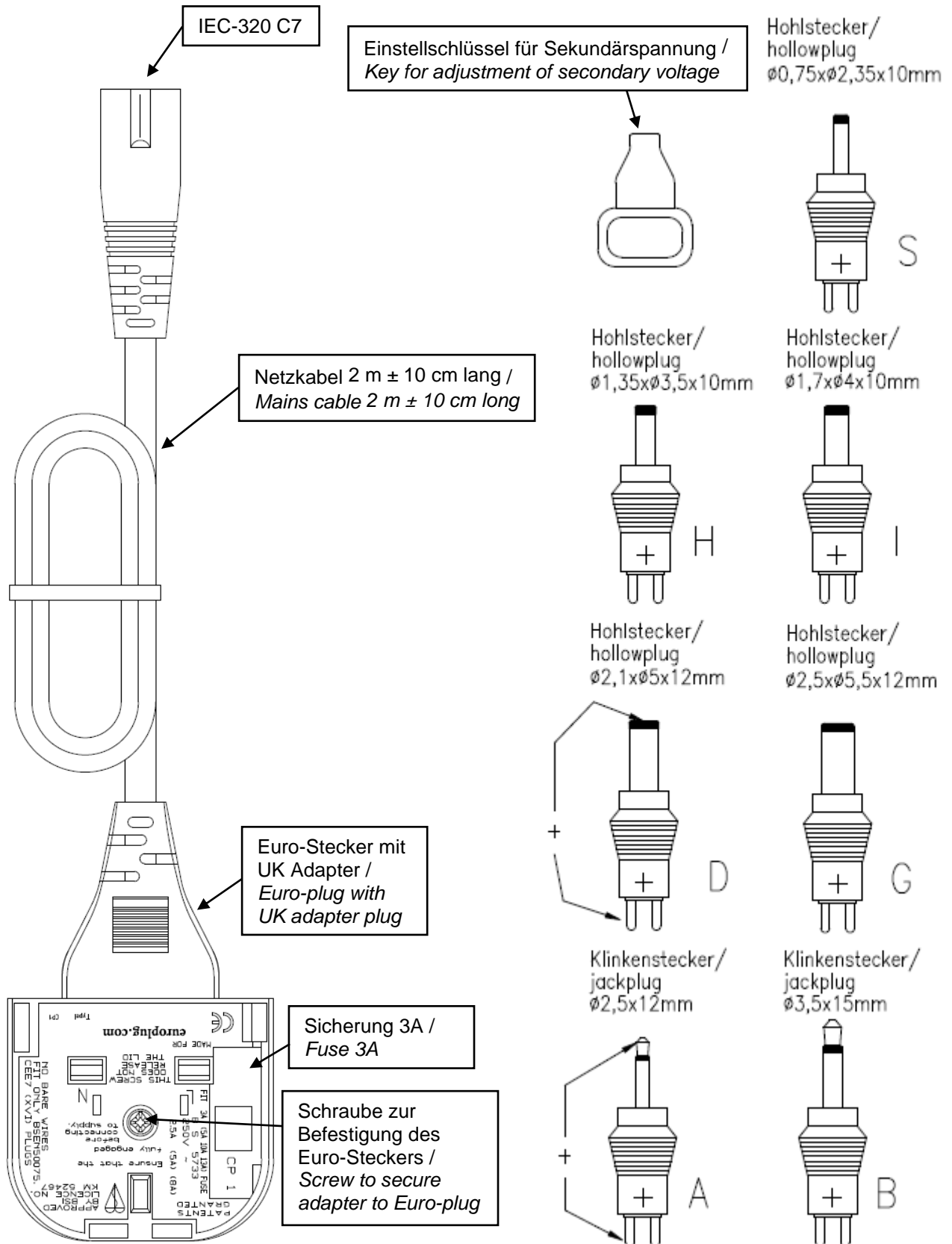

Allowable deviation / general tolerances DIN ISO 2768-c

Technische Daten des AC Netzteils / Technical data of the AC power supply:


AC Eingangsspannung:	100 V - 240 V \pm 10 %	AC input voltage:	100 V - 240 V \pm 10 %
AC Eingangsstrom:	Max. 650 mA	AC input current:	Max. 650 mA
AC Eingangsfrequenz:	60 Hz / 50 Hz	AC input frequency:	60 Hz / 50 Hz
AC Leistungsaufnahme im Leerlauf:	< 0,1 W	AC power consumption at stand-by:	< 0.1 W
DC Ausgangsspannungsauswahlmöglichkeiten:	12 V / 15 V / 18 V / 19 V / 20 V / 22 V / 24 V (\pm 10 %, stabilisiert)	DC output voltage selection options:	12 V / 15 V / 18 V / 19 V / 20 V / 22 V / 24 V (\pm 10 %, regulated)
DC Ausgangsstrom:	12 V: 2250 mA	DC output current:	12 V: 2250 mA
	15 V: 1800 mA		15 V: 1800 mA
	18 V: 1500 mA		18 V: 1500 mA
	19 V: 1400 mA		19 V: 1400 mA
	20 V: 1350 mA		20 V: 1350 mA
	22 V: 1200 mA		22 V: 1200 mA
	24 V: 1000 mA		24 V: 1000 mA
Ausgangsschutz:	Kurzschluss	Output protection:	Short circuit
Isolation:	4 kV Eingang/Ausgang	Insulation:	4 kV primary/secondary
Betriebstemperatur:	0 °C...25 °C	Operating temperature:	0 °C...25 °C
Lagertemperatur:	-25 °C...70 °C	Storage temperature:	-25 °C...70 °C
Gewicht:	350 g inkl. Zubehör, ohne Verpackung	Weight:	350 g incl. accessories, without package
Gehäusotyp:	Tischgehäuse	Housing type:	Desktop case
Gehäusematerial:	ABS Kunststoff	Housing material:	ABS plastic
Schutzklasse:	II	Protection class:	II
Approbationen:	CE	Approvals:	CE
Lieferumfang:	<ul style="list-style-type: none"> - AC Netzteil - Euro-Netzkabel mit UK Adapter - Einstellschlüssel für Sekundärspannung - Sekundärstecker-Set - Mehrsprachige Bedienungsanleitung 	Shipment:	<ul style="list-style-type: none"> - AC power supply - Euro mains cable with UK adapter plug - Key for adjustment of secondary voltage - Secondary plug set - Multilingual operating instruction
Verpackung:	Farbige Faltschachtel	Package:	Coloured folding box