


# Stufenbohrer

## Step Drills

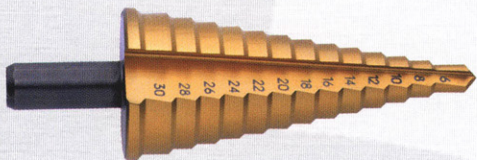

### Art. 784

**HSS, mit TIN (Titan-Nitrid) Beschichtung**, für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen.

Für (Material bis 6mm Stärke):  
Baustahl, CrNi-Stahl, NE-Metall.

**HSS, with TIN (titanium nitride) coating**, for drilling and roughening of sheet material, pipes and profiles.

For (material up to 6mm thick):  
structural steel, CrNi-steel, non-ferrous metal.

CODE	No.	mm	mm	mm	mm	g	EURO	EAN-CODE
05343	412	Bohrstufen 1 mm steigend 4 5 6 7 8 9 10 11 12	5	80	6	27	26,51	053431 382-330
05344	1220	12 13 14 15 16 17 18 19 20	4	76	9	65	43,55	053448 383-004
05345	2030	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	4	88	12	180	62,75	053455 383-053
05346	3040	30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40	4	98	13	400	121,52	053462
05347	420	Bohrstufen 2 mm steigend 4 6 8 10 12 14 16 18 20	4	67	8	50	38,71	053479 383-065
05348	630	6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30	4	98	10	155	58,07	053486 383-077
05349	M	Bohrstufen 3 mm steigend 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36	3	85	12	215	87,11	053493

\* PG auf Anfrage lieferbar, solange Vorrat reicht.

# Stufenbohrer in Stahlblechkassette

## Step Drills in steel-plate cassette



383-090

### Art. 784-430

**HSS, mit TIN (Titan-Nitrid) Beschichtung**, für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen.  
Für (Material bis 6mm Stärke):  
Baustahl, CrNi-Stahl, NE-Metall.

**HSS, with TIN (titanium nitride) coating**, for drilling and roughening of sheet material, pipes and profiles.  
For (material up to 6mm thick):  
structural steel, CrNi-steel, non-ferrous metal.

CODE	No.	Inhalt	g	EURO	EAN-CODE
05350	430	4-12 / 12-20 / 20-30	670	145,99	053509
05351	430-2	4-12 / 4-20 / 6-30	670	136,47	053510