

PTPA0330

Capteur sans aimant / Sensor without magnet

CAPTEUR DE PROXIMITE MAGNETIQUE

- un contact travail - encastrable - fixation par clips-ressort


MAGNETIC PROXIMITY SENSOR

- 1 normally open contact - recessed type switch - fixing by spring clips

Application typique : contrôle d'ouverture / fermeture de portes, fenêtres.

Typical use : verification for opening / shutting of doors, windows.

Dimensions / Outlines

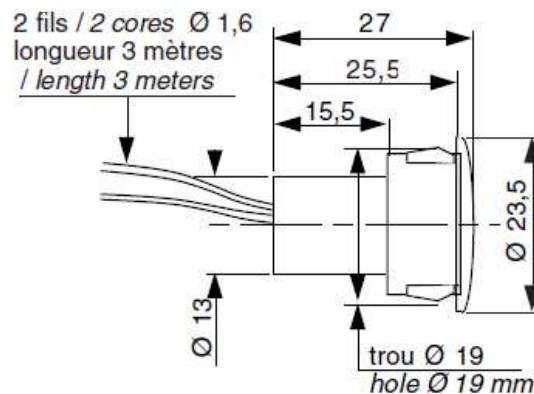

Capteur / Sensor

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES / ELECTRICAL DATA

Puissance maxi commutable / Max. switching power	10 W / 12 VA
Tension maxi commutable / Max. switching voltage	100 Vdc
Courant maxi commutable / Max. switching current	500 mA
Courant de travail / Carrying current	1 A
Tension typique de tenue entre lames / Typical dielectric strength between contacts	150 Vdc
Résistance de contact initiale (hors cable) / Initial contact resistance (cable excepted)	≤ 150 mΩ
Résistance d'isolement (min) / Insulation resistance	10¹⁰ Ω
Durée de vie électrique, charge résistive / Electrical life, resistive load	10mV, 10 μA : 10⁸ op 100 V, 100 mA : 10⁵ op

Proud to serve you

celduc®
r e l a i s

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES / PHYSICAL DATA

Température maxi d'utilisation / Max. operating temperature	- 40 à + 85°C
Température de stockage / Storage temperature	- 55 à + 85°C
Chocs (11 ms) / Shocks (11 ms)	30 g
Vibrations (de 10 à 2000 Hz) / Vibrations	10 g
Indice de protection (immersion temporaire 30 min) <i>Protection level (temporary immersion 30 min)</i>	IP67

AUTRES CARACTERISTIQUES / OTHERS

Fil / Wire Ø 1,6 - (0,314 mm²) - **longueur / length = 3 mètres / meters**

Pour d'autres longueurs ou types , nous consulter / *For other lengths or typical wires, please contact us*

Détection / Detection


Fermé en présence d'aimant / *Closed in the presence of magnet*

dans un environnement non magnétique (bois, alu, PVC, béton...) /
in non-magnetic environment (wood, Al, PVC, concrete...)

Avec aimant / With magnet : **P1005230**

All closed for D under 20 mm

All opened for D up to 40 mm

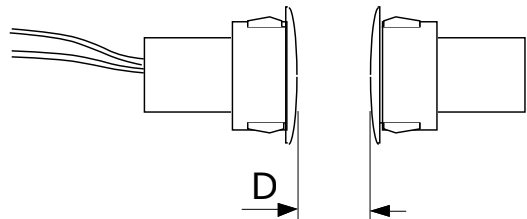**Références disponibles / Available references**

"PTPA0230" idem avec aimant / with magnet