



*i-CON 2V MK2 mit i-TOOL MK2 & CHIP TOOL VARIO*



# i-CON 2V MK2

## Zwei-Kanal Löt- und Entlötstation - das Plus an Flexibilität für Profis

Die Zwei-Kanal-Löt- und-Entlötstation **i-CON 2V MK2** ist eine Weiterentwicklung der bekannten i-CON 2 auf der zukunftsorientierten Ersä VARIO Plattform. Die Station nutzt ein intelligentes Powermanagement für die angeschlossenen Tools. Die i-CON 2V MK2 überzeugt, wie alle Stationen der i-CON Serie, durch intuitive One-Touch-Bedienung und das große Multifunktionsdisplay.

Sie erfüllt die ESD-Anforderungen und ist in einer Ausführung mit Schnittstelle zu Löt- rauchabsaugung, Heizplatte und PC verfügbar. Die **i-CON 2V MK2** kann bei Bedarf, wie die i-CON VARIO Stationen, mit einer microSD-Speicherkarte auf den neuesten Stand programmiert und somit fit für die Zukunft gemacht werden.

Mit der i-CON 2V MK2 lassen sich zusätzlich zum **i-TOOL MK2** auch bereits vorhandenen Werkzeuge, wie z. B. der LötKolben **POWER TOOL** und die Entlötpinzette **CHIP TOOL VARIO** betreiben. Dem Anwender stehen damit Lötwerkzeuge für unterschiedlichste Löt- und Entlötanwendungen zur Verfügung.


### Technische Highlights:

- Zweikanal-Löt- und Entlötstation
- Temperaturregelung mit dynamischem Power Management
- Intuitive one-Touch-Bedienung mit Multifunktionsdisplay
- Update-fähig via microSD-Karte
- Optional mit Schnittstelle zu Löt Rauchabsaugung, Heizplatte oder PC
- ESD-sichere Ausführung

**TIP'N' TURN**



*Blitzschneller Spitzenwechsel: von Hand oder mit Hilfe des Ablageständers 0A58, kompatibel mit i-TOOL TRACE und allen LötKolben der i-TOOL MK2 (optional).*

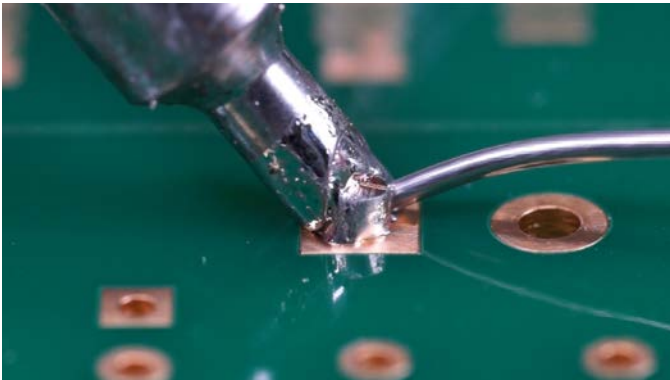

### Technische Daten:

Abmessungen (B x T x H)	150 x 175 x 105 mm
Gewicht	3,7 kg
Spannung	230 V AC, 50 Hz
Nennleistung	120 W
Ausführung	antistatisch
Temperaturbereich	50 – 450 °C



*Ersa IRHP 100 A  
Infrarot-Heizplatte  
für i-CON 2V MK2  
oder i-CON 1V MK2  
mit Schnittstelle.*

### Bestellinformation:

Artikelnummer	Beschreibung
01C2205V	<b>Löt- und Entlötstation</b> i-CON 2V MK2 mit LötKolben i-TOOL MK2 (0105CDJ) mit Spitze 0142CDLF16 und Ablageständer 0A59 mit Trockenreiniger 0008M
11C2205V00A67	i-CON 2V MK2 mit i-TOOL MK2, 115 V-Version
01C2205VC	<b>Löt- und Entlötstation</b> i-CON 2V MK2 mit LötKolben i-TOOL MK2 (0105CDJ) mit Spitze 0142CDLF16, Entlötpinzette CHIP TOOL VARIO (0460MDJ) mit Spitzen 0462MDLF007, Ablageständer 0A59 und 0A54 mit Trockenreiniger 0008M
01C2205VIT	<b>Löt- und Entlötstation</b> i-CON 2V MK2 mit 2 LötKolben i-TOOL MK2 (0105CDJ) mit Spitze 0142CDLF16 und 2 Ablageständer 0A59 mit Trockenreiniger 0008M
01C2205V0C	<b>Löt- und Entlötstation</b> i-CON 2V MK2 mit Schnittstelle, mit LötKolben i-TOOL MK2 (0105CDJ) mit Spitze 0142CDLF16, Ablageständer 0A59 mit Trockenreiniger 0008M
0A58	<b>Ablageständer mit Tip'n'Turn Funktion</b>
01RHP100A	Infrarot-Heizplatte für i-CON 2V MK2 oder i-CON 1V MK2 mit Schnittstelle



weitere  
Informationen auf  
unserer Website  
oder im Webshop

**Ersa GmbH**  
Leonhard-Karl-Str. 24  
97877 Wertheim  
Germany

Tel. +49 9342 800-0  
Fax +49 9342 800-127  
info@ersa.de  
www.ersa.de

**Frankreich:**  
kefrance@kurtzersa.com  
**Amerika:**  
usa@kurtzersa.com

**Mexiko:**  
info-kmx@kurtzersa.de  
**China:**  
asia@kurtzersa.com

