



Produktname | *Product name*: USB Kabel Type-C zu Type-C 2 m mit Display |
 USB cable Type-C to Type-C 2 m with Display

Artikelnummer | *Part Number*: 1700-0171


Anfragenummer | *Inquiry Number*: 811050

Ersteller / Datum | *Creator / Date*: DS / 16.02.2023

Version	Änderung / Change	Datum / Date	Name
V1	Gewicht aktualisiert Weight updated	17.08.2023	DC
V0	---	16.02.2023	DS

Template name: ANSMANN xxxx-xxxx_0DA, Template version: V38

Zeichnung des USB Kabels / Drawing of the USB cable

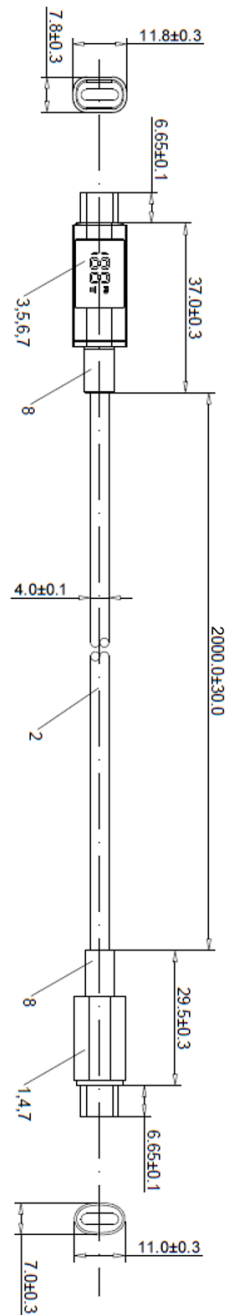

Technische Daten des USB Kabels / Technical data of the USB cable:



Eingangsstecker:	USB Typ-C	<i>Input plug:</i>	<i>USB Type-C</i>
Ausgangsstecker:	USB Typ-C	<i>Output plug:</i>	<i>USB Type-C</i>
Länge:	200 cm ± 3 cm	<i>Length:</i>	<i>200 cm ± 3 cm</i>
Max. Datenübertragung:	480 MBit/s	<i>Max. Data transfer:</i>	<i>480 MBit/s</i>
Max. Strom:	5 A	<i>Max. current:</i>	<i>5 A</i>
Max. Spannung:	28 V	<i>Max. voltage:</i>	<i>28 V</i>
Max. Leistung:	140 W	<i>Max. power:</i>	<i>140 W</i>
LED-Leistungsanzeige:	1 W – 140 W	<i>LED display with power indicator:</i>	<i>1 W – 140 W</i>
Kabelmantel-Material:	Textil	<i>Cable coating material:</i>	<i>Textile</i>
Kabelmantel-farbe:	Grau	<i>Cable coating colour:</i>	<i>Grey</i>
Stecker-Gehäuse-Material:	Aluminium	<i>Plug housing material:</i>	<i>Aluminium</i>
Stecker-Gehäuse-Farbe:	Grau / Orange	<i>Plug housing colour:</i>	<i>Grey / Orange</i>
Kabel-Gewicht:	75 g	<i>Cable weight:</i>	<i>75 g</i>
Kabel-Typ:	Lade- und Datenkabel (Datenübertragung und Leistungsübertragung)	<i>Cable type:</i>	<i>Charge- and data cable (data transfer and power delivery)</i>
Verpackung:	Farbige Faltschachtel	<i>Package:</i>	<i>Coloured folding box</i>
Lieferumfang:	USB-Kabel, Klettband	<i>Delivery:</i>	<i>USB-Cable, Velcro Strip</i>