

35 Elektronik-Greifzangen



DIN ISO 9655

- ▶ Präzisionszangen für feinste Montagearbeiten z. B. in Elektronik und Feinmechanik
- ▶ zum Greifen, Halten und Biegen
- ▶ durchgestecktes Präzisionsgelenk
- ▶ glatt geschliffene Greifflächen; Kanten sorgfältig entgratet
- ▶ reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
- ▶ die Politur oder Spiegelpolitur (nur Ausführung 2) bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz - keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile
- ▶ Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen

KNIPEX
spezial

Bei den KNIPEX Elektronikzangen wurden Erkenntnisse über ergonomische Bedingungen bei greifenden und schneidenden Zangen umgesetzt: komfortables, anwenderfreundliches Arbeiten.

35 12 115



Form 1: flache, breite Backen



35 22 115



Form 2: flach-runde Backen



35 32 115



Form 3: runde, spitze Backen



35 52 145



Form 5: flache, lange Backen



35 72 145



Form 7: runde, lange Backen



35 42 115



Form 4: 45° gewinkelte, flach-runde Backen



35 62 145



Form 6: flach-runde, lange Backen





35 82 145



Form 8: 45° gewinkelte, flach-runde, lange Backen



00 20 16

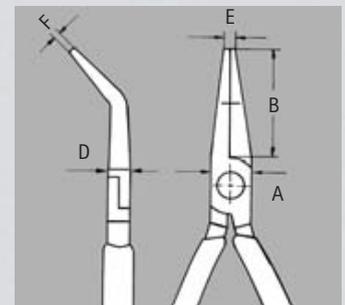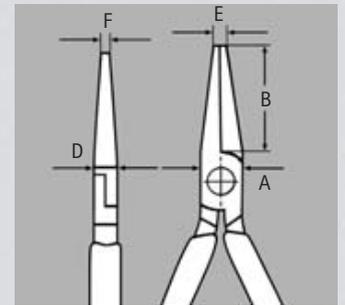

Bestell-Nr.	EAN-Code	Form	Kopf	Griffe	Abmessungen					
					B	A	D	E	F	g
Länge mm	Code 4003773-	alle Zangen mit			B	A	D	E	F	g
35 11 115	016694	1	poliert	mit Kunststoff überzogen	22,5	9,5	6,5	2,0	4,0	60
35 12 115	035107	1	spiegelpoliert	mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen	22,5	9,5	6,5	2,0	4,0	75
35 21 115	016724	2	poliert	mit Kunststoff überzogen	22,5	9,5	6,5	2,0	1,5	55
35 22 115	035114	2	spiegelpoliert	mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen	22,5	9,5	6,5	2,0	1,5	70
35 31 115	016762	3	poliert	mit Kunststoff überzogen	22,5	9,5	6,5	2,0	1,0	50
35 32 115	035121	3	spiegelpoliert	mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen	22,5	9,5	6,5	2,0	1,0	60
35 42 115	040736	4	spiegelpoliert	mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen	22,5	9,5	6,5	2,0	1,5	75
35 52 145	039389	5	spiegelpoliert	mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen	40,0	12,0	7,5	1,5	4,0	105
35 62 145	039556	6	spiegelpoliert	mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen	40,0	12,0	7,5	2,5	1,5	95
35 72 145	043607	7	spiegelpoliert	mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen	40,0	12,0	7,5	2,5	1,3	90
35 82 145	039396	8	spiegelpoliert	mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen	35,0	12,0	7,5	2,5	1,0	95