

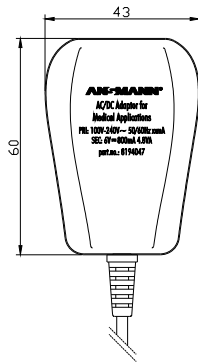


Bedruckung auf Gehäuseoberteil M2:1/
printing on top case Scale 2:1

ANSMANN
AC/DC Adaptor for
Medical Applications
PRI: 100V-240V~ 50/60Hz.x0mA
SEC: 6V=800mA 4.8VA
Art.-Nr.: 8194047

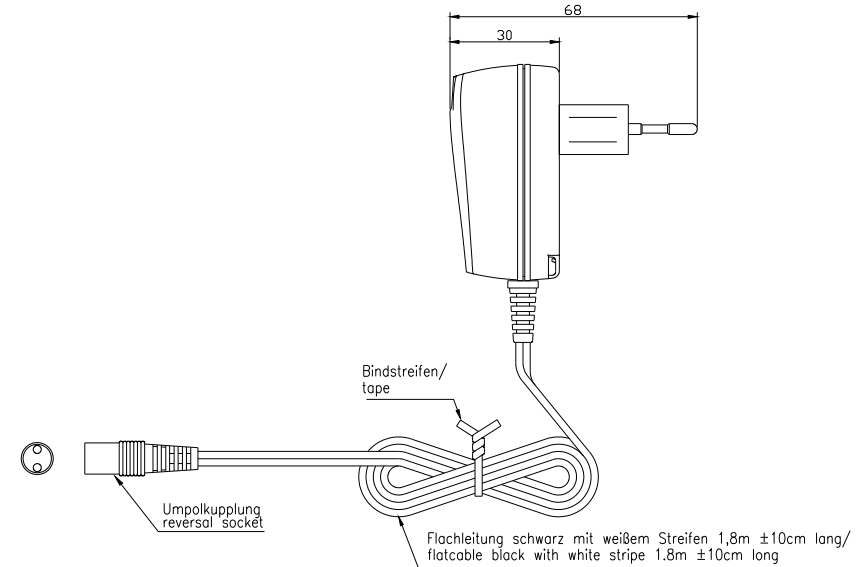

Bedruckung auf Gehäuseunterteil M2:1/
printing on bottom case Scale 2:1

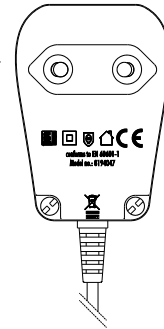

Technische Daten/
technical data : Steckernetzgerät/
plug-in power supply
Eingangsspannung/
input voltage : 100-240VAC ±10% / 50/60Hz
Eingangsschutz/
primary electrical protection : Classisicherung T0.5A/
glass fuse T0.5A
Leistungsaufnahme im Leerlauf/
stand-by power consumption : < 0.3W
Nenn-Leistungsaufnahme/
nominal power consumption : ca./ approx. 6.5W
Ausgangsspannung im Leerlauf/
no load output voltage : max. 6.3VDC
Ausgangsspannung/
output voltage : 6VDC ±5%
regulated
Brummspannung/
ripple voltage : < 300mV
Nenn-Ausgangsstrom/
nominal output current : 800mA
Ausgangsschutz/
secondary electrical protection : ---
Spannungsfestigkeit/
electric strength : 4 kV Eingang/Ausgang
primary/secondary
Schutzklasse/
protection class : II
Betriebstemperatur/
operating temperature : 0°C...+40°C
Lagertemperatur/
storage temperature : -25°C...+70°C

Gewicht/
weight : xxxg inkl. Verpackung und Zubehör/
xxxg incl. packaging and accessories
Gehäuse/
case : Steckergehäuse, schwarz, Typ 41/
plug-in housing, black, type 41
Gehäusematerial/
case material : UL94-V0
Leiterplattenmaterial/
pcb material : CEM1
Schutzart/
case protection : IP 20
Typenschild Vorderseite/
ratingplate front : weiße Bedruckung/
white printing
Typenschild Rückseite/
ratingplate back : weiße Bedruckung/
white printing
Verpackung/
packaging : Einzelverpackung weiße Faltschachtel, ca. 68x41x73mm (LxBxH) - VE: 30 Stück/
individual package, white folding box, approx. 68x41x73mm (LxBxH) - PU: 30 pcs.
Anleitungen/
instructions : ---
Approbationen/
approvals : CE, BUREAU VERITAS mark, conform EN 60601
Normen/
standards : IEC/EN61558, IEC/EN 60601-1, IEC/EN 60601-1-2
Betriebsanzeige/
operating indicator : ---

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN7608	Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale 1:1	Gewicht/Weight
			Werkstoff/Work material, Modell-Nr. ---	
	2008	Datum/Date Name	Zeichnungsname/Drawing name	
	18.08.	JE	Steckernetzgerät/ 6V 800mA plug-in power supply	
			Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number	Blatt/ Sheet
A	---	18.08.08 JE	8194047	1
Version	Änderung/Change	Datum/Date Name	Ursprung/Origin Proj. 06N-099-08-DE	Ersatz für/Replaced by

ANSMANN