


Teilfrontplatten

Teilfrontplatten mit Griff

- **TFP OG** Teilfrontplatte ohne Griff mit Grifflochung
- **TFP AG** Teilfrontplatte mit eloxiertem Aluminiumgriff und Befestigungsmaterial
- **TFP KG** Teilfrontplatte mit Kunststoffgriff, eloxierter Einlegeleiste und Befestigungsmaterial
- **TFP KG ... nur 3-8 und 10-14**
- Teilfrontplatten naturfarbig eloxiert
- **TE** = Teilungseinheit = 5,08; **HE** = Höheneinheit = 44,45

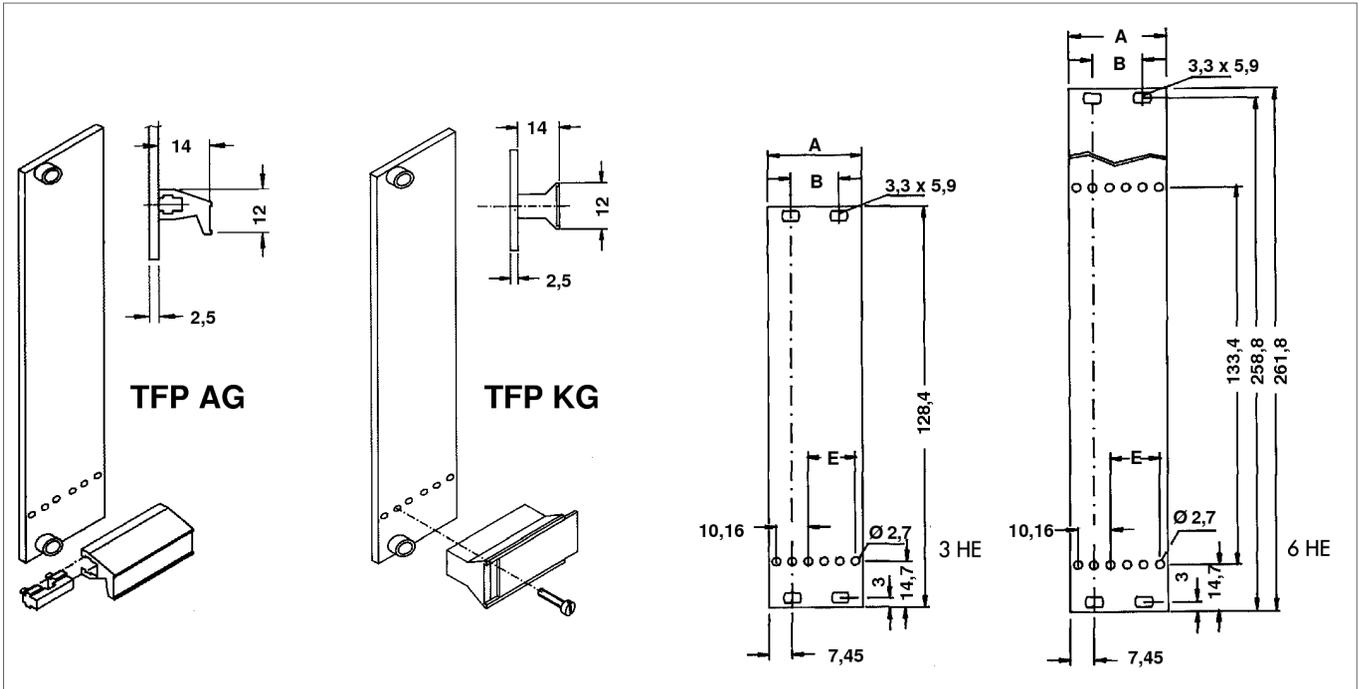

Art. Nr.	TE	Maße [mm]		
		A	B	E
TFP ... 3 ...	3	14,9	-	-
TFP ... 4 ...	4	20,0	-	5,08
TFP ... 5 ...	5	25,1	-	10,16
TFP ... 6 ...	6	30,2	-	15,24
TFP ... 7 ...	7	35,3	-	20,32
TFP ... 8 ...	8	40,3	-	25,40
TFP ... 9 ...	9	45,4	-	30,50
TFP ... 10 ...	10	50,5	35,6	35,60
TFP ... 12 ...	12	60,7	45,7	45,70
TFP ... 14 ...	14	70,8	55,9	55,90
TFP ... 16 ...	16	81,0	66,0	66,00
TFP ... 18 ...	18	91,1	76,2	76,20
TFP ... 20 ...	20	101,3	86,4	86,40
TFP ... 21 ...	21	106,4	91,4	91,40
TFP ... 24 ...	24	121,6	106,7	106,70
TFP ... 28 ...	28	141,9	127,0	127,00

bitte angeben:

- ... Teilfrontplatte (optional)
 - OG=ohne Griff mit Grifflochung
 - AG =mit eloxiertem Aluminiumgriff und Befestigungsmaterial
 - KG =mit Kunststoffgriff, eloxierter Einlegeleiste und Befestigungsmaterial
- ... Metallnippel (optional)
 - MN 2=eingepreßt
- ... Höheneinheit
 - 3=3 HE
 - 6=6 HE

N 59

Teilfrontplatten mit Griff → N 59
 Teilfrontplatten mit Leiterkartenhalter → N 60 - 61
 Teilfrontplatten mit SMD-Kartenhalter → N 63
 Einschubkassetten → N 41 - 52

Griffleisten für Teilfrontplatten → N 67
 Aushebelgriff für Teilfrontplatten → N 66
 Teilfrontplatten für EMV-Anwendung → N 39 - 40
 Profile für 19" Frontplatten → N 78 - 79