

Part Number:0565790519

Status:Active

Overview:USB Products and Solutions

Description:USB On-The-Go (OTG) Mini-AB Receptacle, Right-Angle, Through Hole Solder Tails and Shell Tabs, Lead-Free

Documents:

3Dモデル


図面 (PDF)

製品仕様書 PS-56579-015-001 (PDF)

梱包仕様書 SPK-56579-001-001 (PDF)

RoHS Certificate of Compliance (PDF)

一般	
用途	電線対基板
コンポーネント種別	リセプタクル
概要	USB Products and Solutions
製品名	USB 2.0, USB OTG (On-The-Go)
タイプ	Mini-AB (OTG)
UPC	822348297177
機械的性能/材質	
ブーツ色	N/A
極数 (実装)	5
極数 (最大)	5
色 - 樹脂部	グレー
ジェンダー	リセプタクル
嵌合ロック	有
材質 - 金属部	HPA (ハイ・パフォーマンス・アロイ) , りん青銅
材質 - 嵌合部メッキ	金
材質 - ターミナルメッキ	錫
材質 - 樹脂部	耐熱樹脂
Net Weight	584.300/mg
列数	1
実装形態	ライトアングル
基板テール長	1.80mm
位置決め	有
基板保持	有
推奨基板厚	0.80mm
梱包形態	トレー
パネルマウント	無
ピッチ - 嵌合部 (インチ)	0.80mm
ピッチ - 実装部	0.80mm
嵌合部メッキ厚	0.762μm
ターミナルメッキ厚	1.016μm
嵌合極性	有
基板極性	有
ポート	1
表面実装対応 (SMC)	無
使用温度範囲	-20° to +85° C
実装スタイル	スルーホール
防水 / 防塵	無
電線サイズ (AWG)	N/A
電氣的性能	
最大定格電流	1.0A
シールド種別	フルシールド
シールド	有
最大定格電圧	30V AC (RMS)/DC

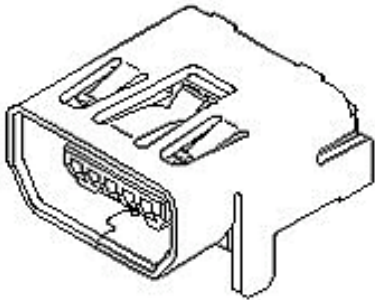

Series image - Reference only

EU ELV	
Not Relevant	
EU RoHS	China RoHS
Compliant	
REACH SVHC	
Not Contained Per - ED/61/2018 (27 June 2018)	
Halogen-Free	
Status	
Not Low-Halogen	
Need more information on product environmental compliance?	
Email productcompliance@molex.com	
Please visit the Contact Us section for any non-product compliance questions.	
China ROHS	Green Image
ELV	Not Relevant
Prop65	Compliant
RoHS Phthalates	Not Contained

Search Parts in this Series

56579 Series

Mates With

59205-3301 , 59204-9405

参考情報

図面・仕様書情報

梱包仕様書

製品仕様書

製品図面

SPK-56579-001-001

PS-56579-015-001

SD-56579-014

This document was generated on 09/11/2018
PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION