
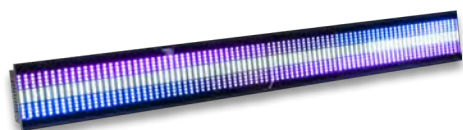


STROBE LED BAR WITH RGB LIGHT EFFECTS

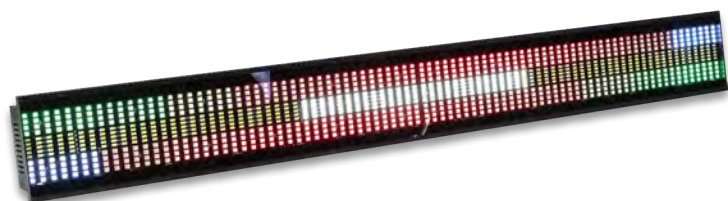

THUNDERLED

FEATURES

- 672 RGB LEDs spread over 24 segments
- 420 white LEDs spread over 12 segments
- Numerous built-in patterns and effects
- Strobe with 0-25 flashes/sec.
- Auto, sound controlled, master-slave and DMX mode
- 4/5/6/10/84 DMX channels
- Fitted with a clamp on each side to connect more bars to build a long line

Power supply	110-240V-50/60Hz
Consumption	300W
Light source	672 x 5050 RGB LED;
.....	420 x 5730 white LEDs
Beam angle	135°
Dimensions	1050 x 160 x 190mm
Weight	5.35kg

CODE: **16-2095**
EAN: **5420047141910**





LOGISTIC VALUES / VALEURS LOGISTIQUES

Height / Hauteur	19,5cm
Width / Largeur	16,0cm
Depth / Profondeur	105,0cm
Volume	0,033m ³
Net weight / Poids net	5,350kg
Gross weight / Poids brut	5,350kg
Carton qty / Colisage	2 pcs.

THUNDERLED

BARRE A LED STROBOSCOPIQUE AVEC EFFET RGB

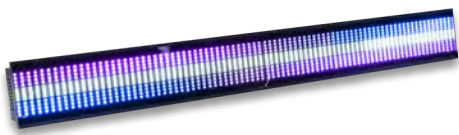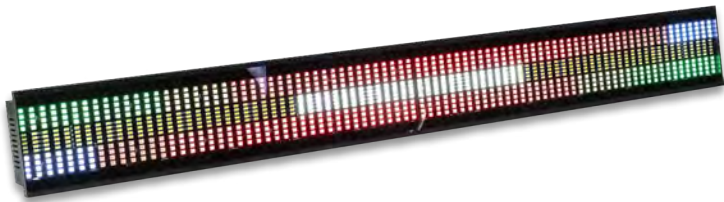

FEATURES

- 672 LED RGB réparties sur 24 segments
- 420 LED blanches réparties sur 12 segments
- De nombreux effets et motifs programmés
- Stroboscope de 0-25 flash/sec.
- Modes automatique, commandé par le son, maître-esclave et DMX
- 4/5/6/10/84 canaux DMX
- Chaque barre est équipée d'une accroche de chaque côté pour fixer d'autres barres afin de former une longue lignée

Alimentation.....	110-240V-50/60Hz
Consommation.....	300W
Source lumineuse.....	672 x 5050 RGB LED; 420 x 5730 white LEDs
Angle du faisceau.....	135°
Dimensions.....	1050 x 160 x 190mm
Poids.....	5.35kg

CODE: **16-2095**




EAN: **5420047141910**



LOGISTIC VALUES / VALEURS LOGISTIQUES

Height / Hauteur	19,5cm
Width / Largeur.....	16,0cm
Depth / Profondeur.....	105,0cm
Volume	0,033m ³
Net weight / Poids net.....	5,350kg
Gross weight / Poids brut	5,350kg
Carton qty / Colisage	2 pcs.

BARRA DE LED ESTROBOSCOPICA CON EFECTO RGB

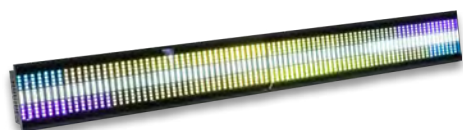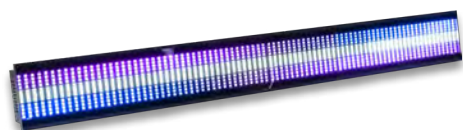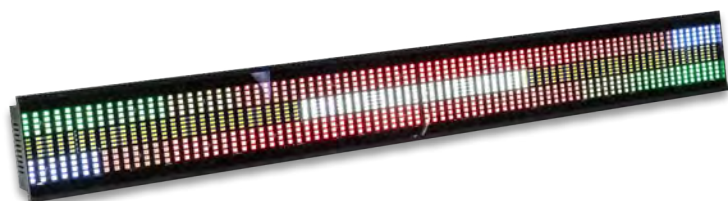

THUNDERLED

FEATURES

- 672 LED RGB repartidos en 24 segmentos
- 420 LED blancos repartidos en 12 segmentos
- Numerosos efectos y figuras programadas
- Estroboscopio de 0-25 flash/seg.
- Modos automático, controlado por el sonido, maestro-esclavo y DMX
- 4/5/6/10/84 canales DMX
- Cada barra está equipada con un cierre a cada lado para fijar otras unidades de barra y así poder crear una larga línea de barras

Alimentación	110-240V~50/60Hz
Consumo	300W
Fuente luminosa	672 x 5050 RGB LED;
.....	420 x 5730 white LEDs
Angulo del haz	135°
Dimensiones	1050 x 160 x 190mm
Peso	5.35kg

CODE: **16-2095**

EAN: **5420047141910**



LOGISTIC VALUES / VALEURS LOGISTIQUES

Height / Hauteur	19,5cm
Width / Largeur	16,0cm
Depth / Profondeur	105,0cm
Volume	0,033m ³
Net weight / Poids net	5,350kg
Gross weight / Poids brut	5,350kg
Carton qty / Colisage	2 pcs.